

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

400 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

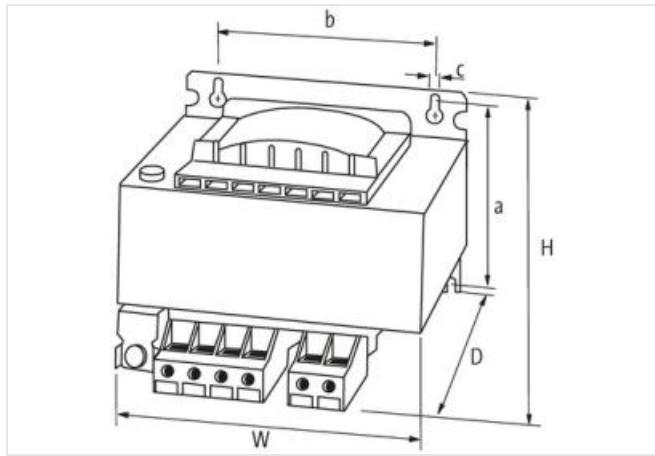
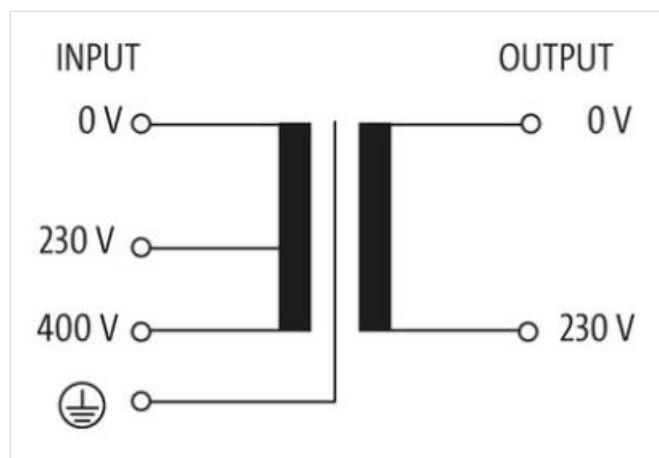
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879078665
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85043180
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
-----------------------	-------

Eingangsspannung 2 AC	400 V
-----------------------	-------

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	1,95 A
---	--------

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,1 A
---	-------

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	52,3 A
---------------------------------------	--------

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	30,2 A
---------------------------------------	--------

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	43 A
---	------

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	24,9 A
---	--------

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
---------------------	-------

Ausgangsspannung einstellbar	nein
------------------------------	------

Schaltleistung AC max.	400 VA
------------------------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
------------------------------	-------------------------

Befestigungsmaß a	86,5 mm
-------------------	---------

Befestigungsmaß b	90 mm
-------------------	-------

Befestigungsmaß c	5,8 mm
-------------------	--------

Höhe	104 mm
------	--------

Breite	120 mm
--------	--------

Tiefe	123 mm
-------	--------

Durchmesser Bohrung	5,8 mm
---------------------	--------

Länge Bohrung	10 mm
---------------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	40 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	80 °C
----------------------	-------

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---