

Montageplatte MP 12

Tragschiene / Schraubklemmen

12 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare

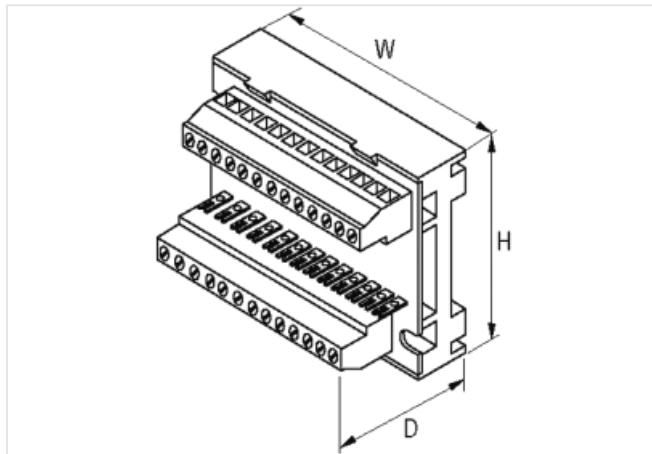
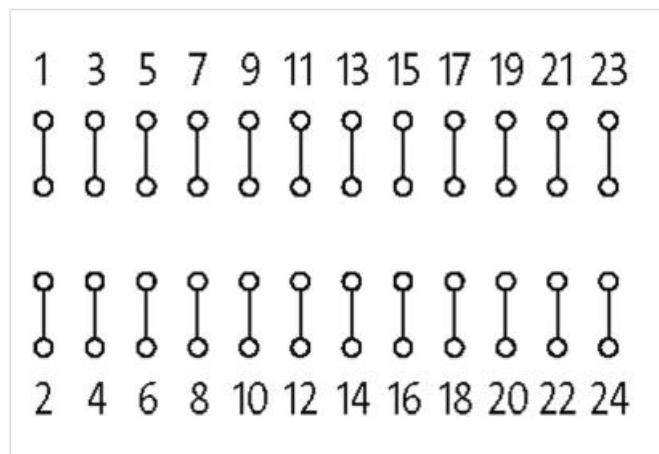
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042253
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	50 V
Betriebsstrom max.	5 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Anschlussinformation	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Gehäuseeigenschaften	offene Bauweise
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Abstand Lötstützpunkte	24 mm
Befestigungsart	verschraubt, geschwappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	70 mm
Tiefe	36 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C