

**M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss**

 4-pol., max. 1,5mm<sup>2</sup>, 8 - 10mm

Stecker gerade

M12, 4-polig

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 8...10 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

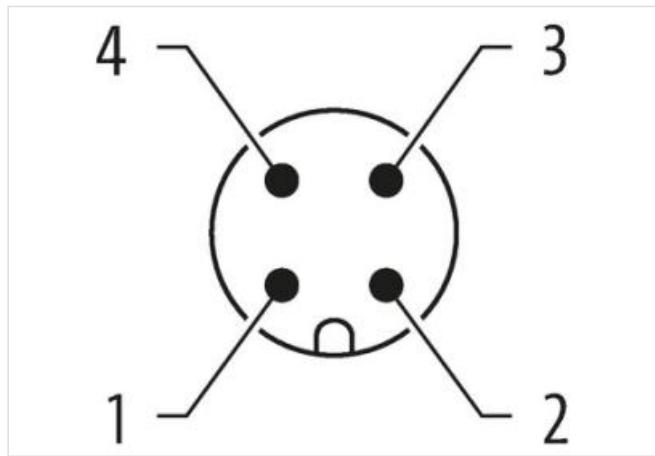
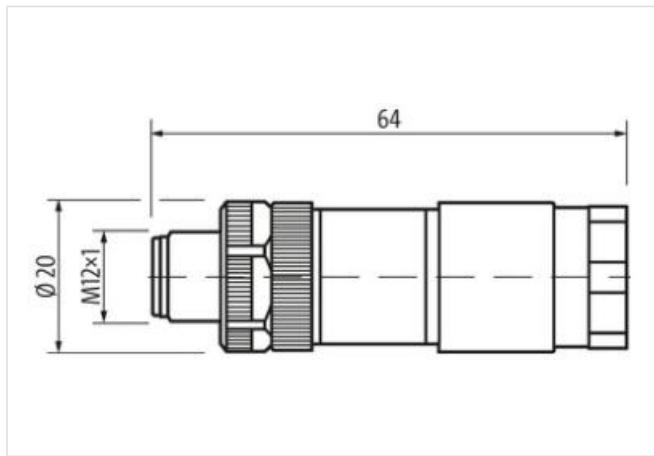
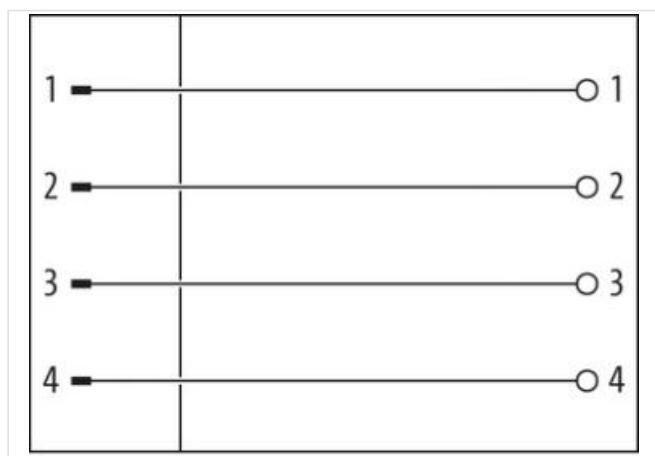
[\*\*Link zum Produkt\*\*](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Familie-Bauform M12

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

**Kaufmännische Daten**

ECCLASS-6.0 27279221

ECCLASS-7.0 27440104

ECCLASS-8.0 27440104

ECCLASS-9.0 27440102

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879378376
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	250 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	8 A

**Installation**

Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Klemmbereich min.	8 mm
Klemmbereich max.	10 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C