

M12 St 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

 5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt

Stecker gerade
 M12, 5-polig
 A-kodiert
 geschirmt
 Schraubklemmen
 Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

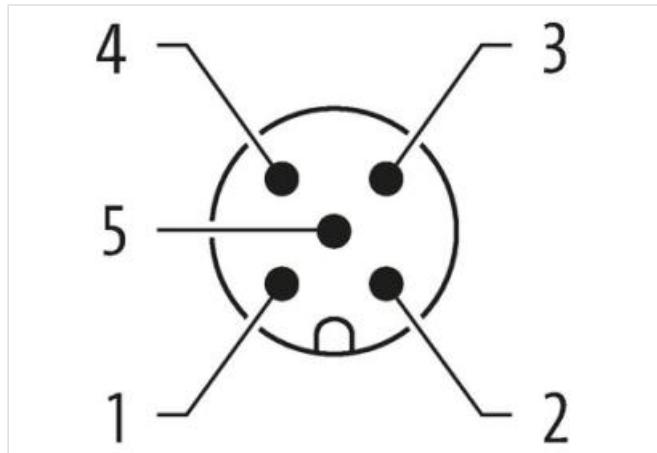
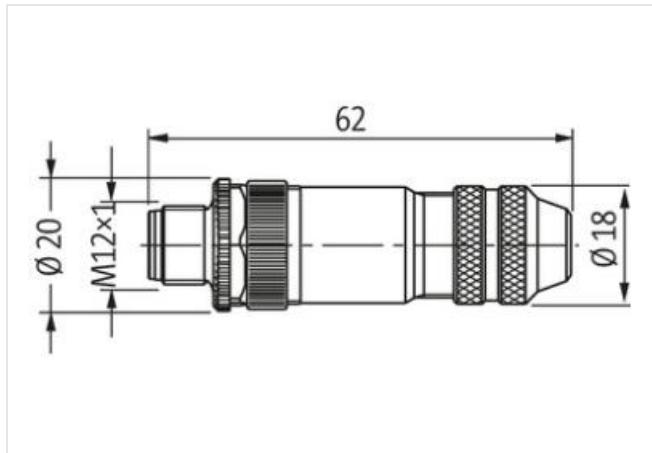
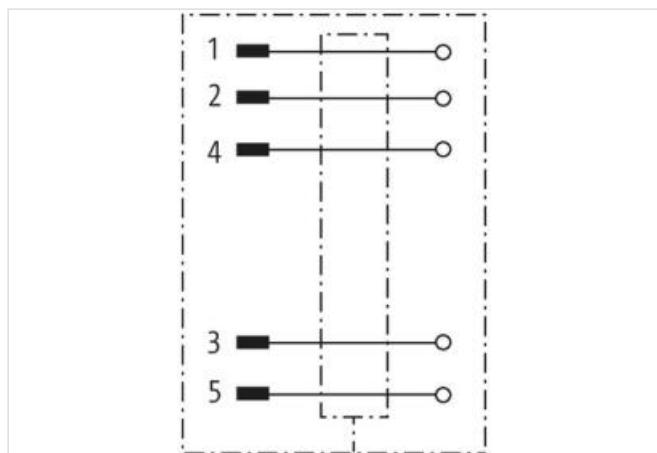
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Seite 1

Familie-Bauform M12

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0

27279221

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

| | |
|--------------------|---------------|
| ECCLASS-7.0 | 27440104 |
| ECCLASS-8.0 | 27440104 |
| ECCLASS-9.0 | 27440102 |
| ECCLASS-10.1 | 27440102 |
| ECCLASS-11.1 | 27440102 |
| ECCLASS-12.0 | 27440116 |
| ETIM-5.0 | EC002635 |
| GTIN | 4048879198837 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|-------------------------------------|------|
| Betriebsspannung DC max. | 60 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
| Betriebsstrom je Kontakt max. (URc) | 3 A |

Installation

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm ² |
|---------------------------|----------------------|

Installation | Anschluss

| | |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Schlüsselweite | SW18 |

Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |

Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|-------------------|--|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Klemmbereich min. | 6 mm |
| Klemmbereich max. | 8 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 20 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |