

**M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-4**

Abschlussstecker  
Stecker M12  
4-polig (gebrückt)

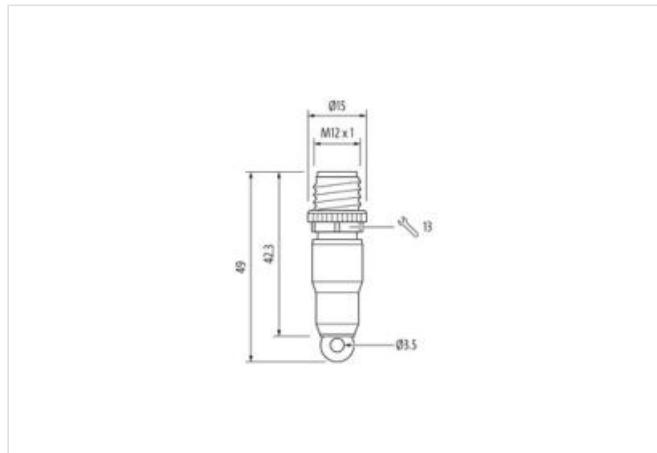
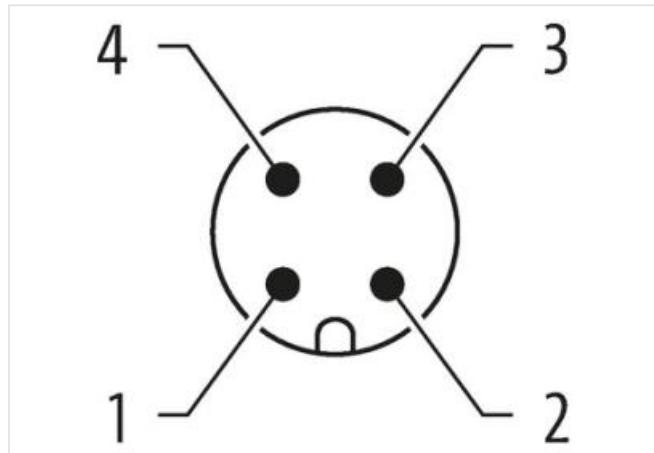
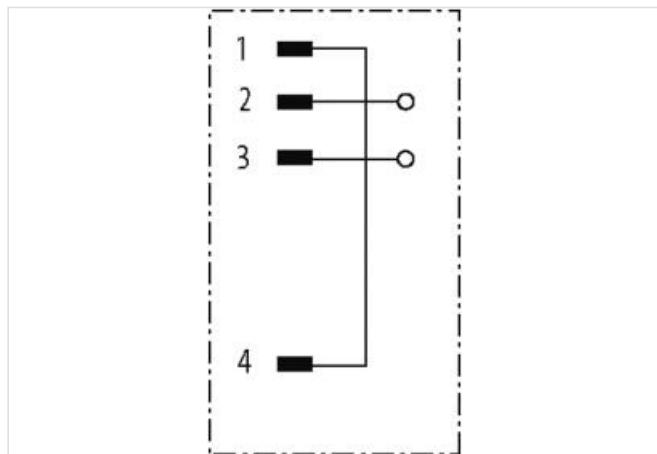
[Link zum Produkt](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform	M12
Kodierung	A
Polzahl	4
Schlüsselweite	SW13
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECCLASS-11.1	27440190
--------------	----------

ECCLASS-12.0	27440190
--------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

GTIN	4048879714303
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

#### **Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC max.	30 V
--------------------------	------

Betriebsspannung DC max.	30 V
--------------------------	------

Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
-------------------------------	-----

#### **Installation | Anschluss**

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
------------------	--------

#### **Geräteschutz | Elektrisch**

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
------------------------	--------

Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)	I
----------------------------------	---

#### **Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Verriegelung	matt vernickelt
---------------------------	-----------------

Material Verriegelung	Zinkdruckguss
-----------------------	---------------

#### **Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

#### **Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	85 °C
-------------------------	-------

#### **Konformität**

Produktstandard	DIN EN 61076-2-101 (M12)
-----------------	--------------------------