

T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod.

4-pol. / 2x 4-pol.

T-Stück (Slim Line)
 Stecker gerade – Buchsen gerade
 M12 – M12, 4-polig
 Reihenschaltung

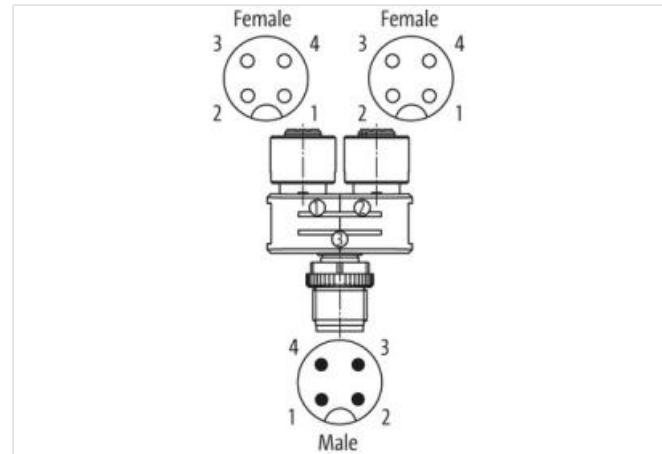
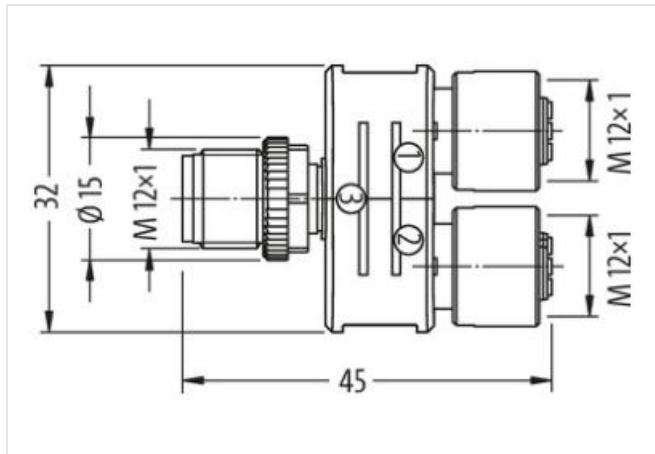
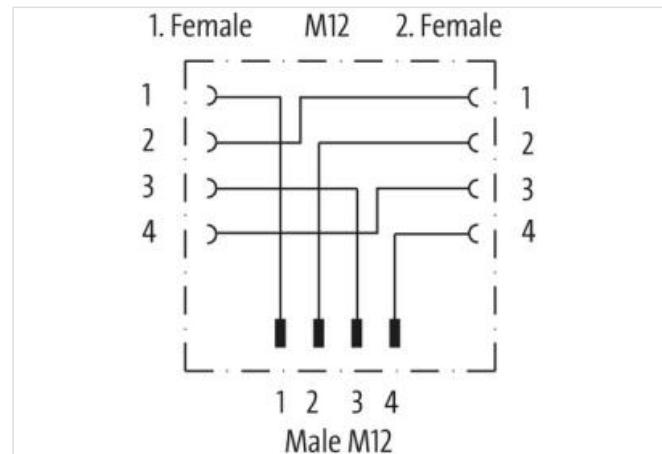
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

Seite 2

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0

27143423

ECCLASS-6.1	27279221
ECCLASS-7.0	27440104
ECCLASS-8.0	27440104
ECCLASS-9.0	27440106
ECCLASS-10.1	27440106
ECCLASS-11.1	27440106
ECCLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879144810
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max.	60 V
Betriebsspannung DC max.	60 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

Installation | Anschluss

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Befestigungsgewinde	M12 x 1

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C