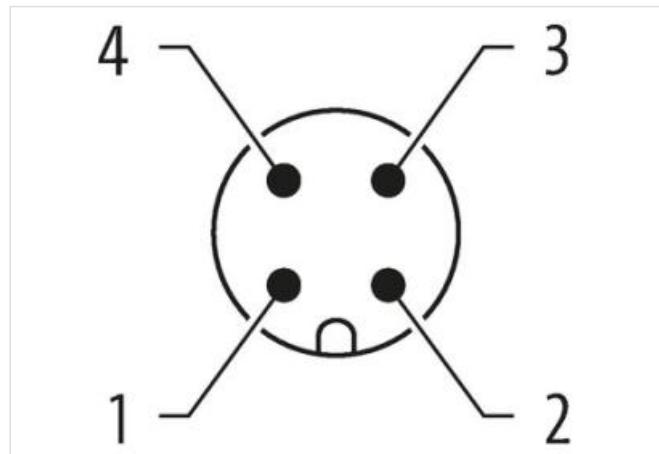
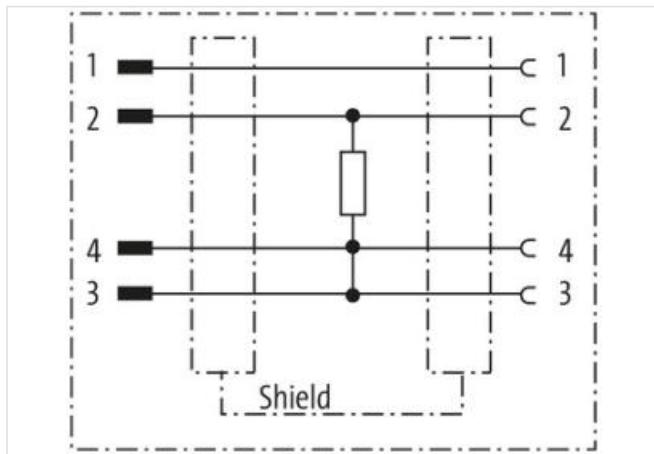
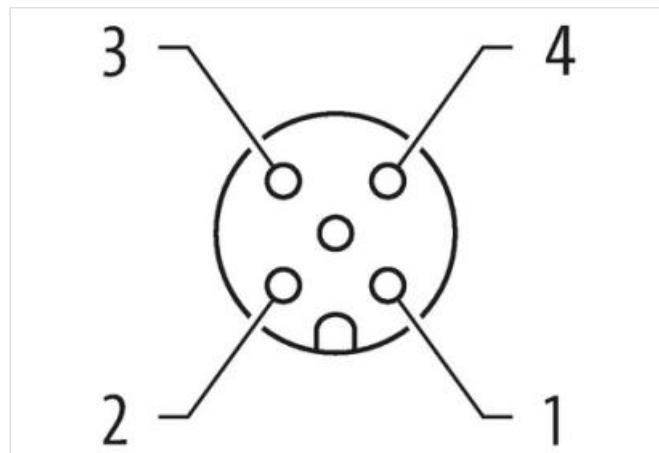


**Adapter M12 St. / M12 Bu. A-kod. geschirmt**

4-pol., I-U

Adapter  
Stecker - Buchse  
M12 – M12, 4-polig  
geschirmt  
Strom-/Spannungswandler

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

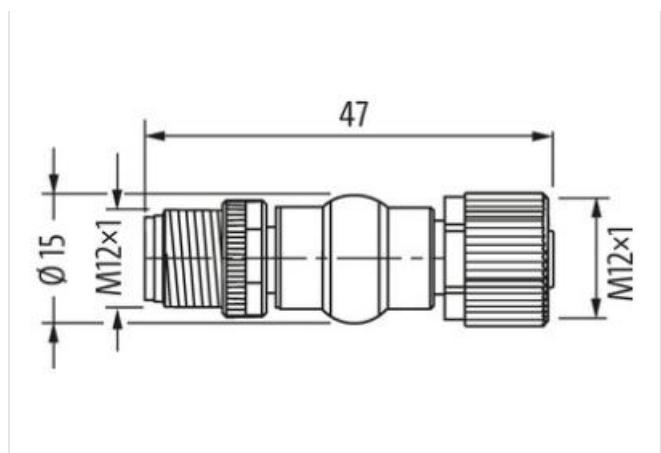


Abbildung stellvertretend

**Generelle Produktinformationen**

Verwendung Strom-/Spannungswandler

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879143189
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

**Installation | Anschluss**

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Befestigungsgewinde	M12 x 1

**Geräteschutz**

Geschirmt	ja
-----------	----

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Bemessungsisolationsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

---

Beschichtung Verriegelung	matt vernickelt
---------------------------	-----------------

---

Material Gehäuse	PUR
------------------	-----

---

Material Verriegelung	Zinkdruckguss
-----------------------	---------------

---

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

---

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
-------------------------	--------

---

Betriebstemperatur max.	85 °C
-------------------------	-------

---