



CorePro GLass LED-Lampen

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Diese LED-Glühlampen im klassischen Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	1.521 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	144 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopoeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	10,5 W
Lampenstrom (Nom)	90 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,52
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLass LED-Lampen

Temperatur	
Gehäsetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387429
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434714400
Bestell-Produktnname	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG
Bestellcode	34714400
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929002026192
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG
EAN Umverpackung	8719514347151
EAN/UPC - Product/Case	8719514347144

Abmessungsskizzen

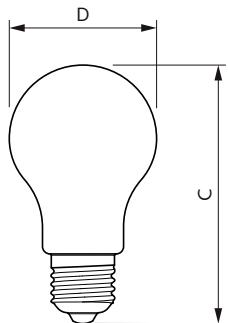


Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

Photometrische Daten

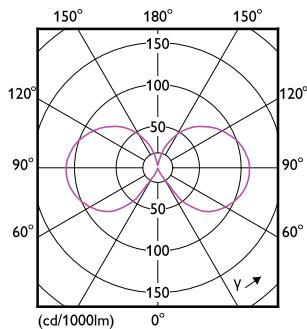


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

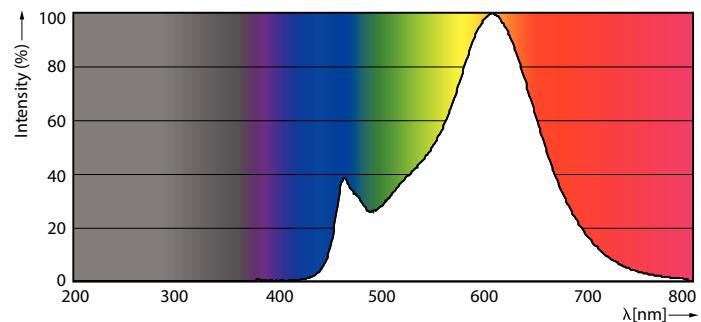

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG



CorePro GLass LED-Lampen

Photometrische Daten

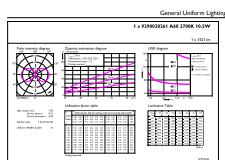

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Lebensdauer

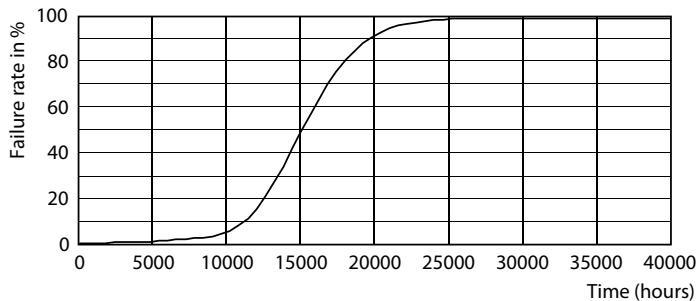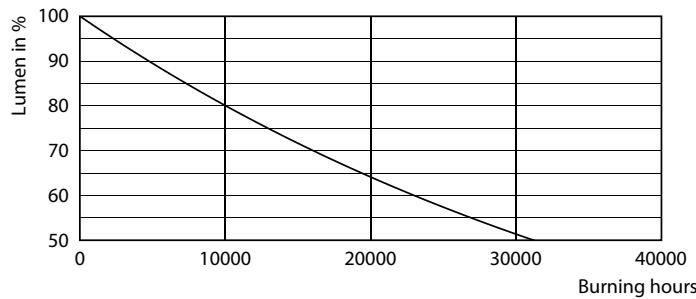

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60
827CLG

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

