

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 250MM - 1207639

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 250 mm, Farbe: silber

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	 4 046356 366489
GTIN	4046356366489
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	80,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,000 g
Zolltarifnummer	72166190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe	7,5 mm
Länge	250 mm
Breite	35 mm
Lochbreite	15,00 mm
Lochhöhe	6,20 mm
Bohrlochabstand	25,00 mm

Allgemein

Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert
Farbe	silber

Normen und Bestimmungen

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 250MM - 1207639

Technische Daten

Normen und Bestimmungen



Prüfnorm	nach EN 60715
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

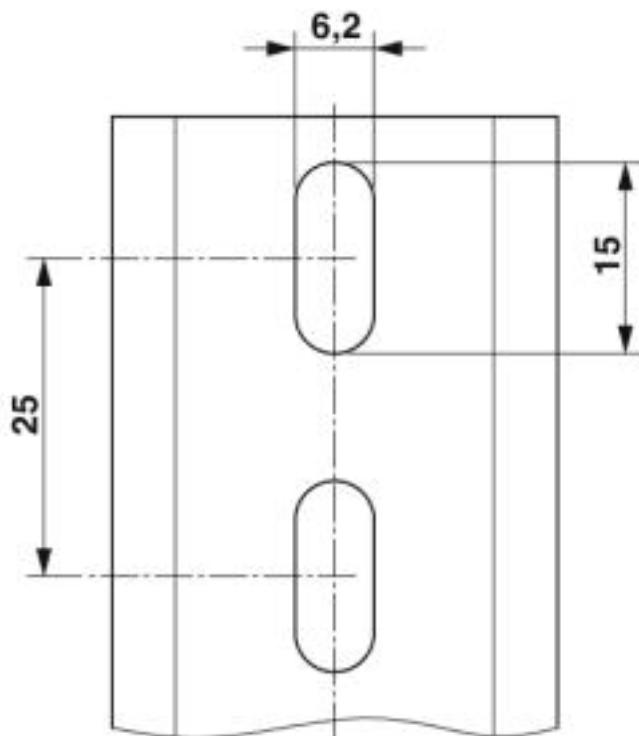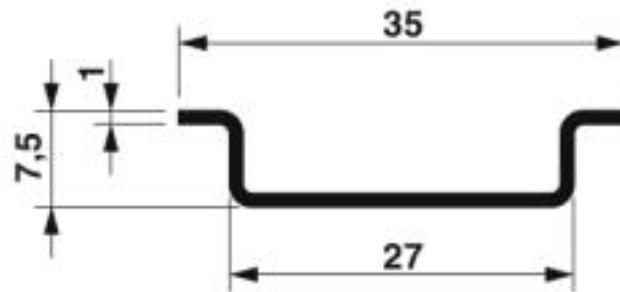

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 250MM - 1207639

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150300
eCl@ss 4.1	23150300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708