

Aderendhülsen-Crimpzange inkl. 1200 Aderendhülsen Hersteller-Teilenummer: 23T055




Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimpergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad justierbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm².



Technische Informationen

Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung •
Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm².

Anwendungsbeispiel

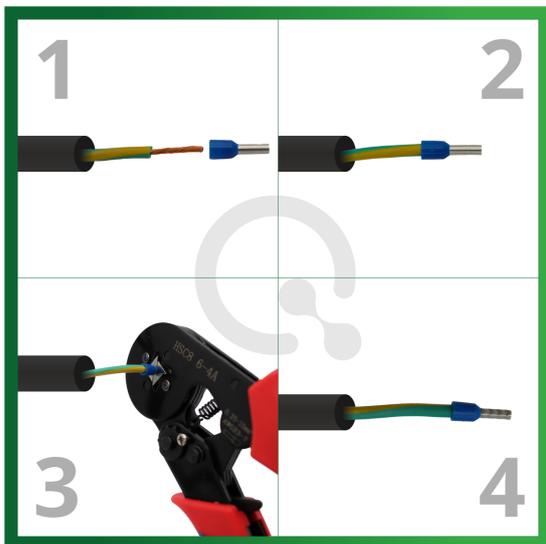

 QUADRIOS

Hinweis/Information:
Im deutschsprachigen Raum gibt es gleich mehrere Normen, Aderendhülsen mit Farben zu markieren. Bei diesem Sortiment ist die Farbkodierung "DIN-Norm 46228" enthalten, welche hauptsächlich in der Praxis Verwendung findet. Die Farben des Schutzkragens (zusätzlicher Knickschutz bei der Verdrahtung) stehen für den Draht- bzw. Leiter-Ø.

Querschnitt	DIN-Norm 46228
0.5 mm ²	weiß
0.75 mm ²	grau
1.00 mm ²	rot
1.50 mm ²	schwarz
2.50 mm ²	blau
4.00 mm ²	grau
6.00 mm ²	gelb
10.00 mm ²	rot



Enthalten ist eine Sortimentsbox mit 1200 Aderendhülsen

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!