



Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme in O-Stellung abschließbar 54 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung		Iso-Aufbaugehäuse
Ausführung des Produkts		Aufbau
Material des Gehäuses		Kunststoff
Schutzart IP des Gehäuses		IP55
Produktbestandteil transparenter Deckel		Nein
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Breite	mm	85
Höhe	mm	155
Tiefe	mm	126
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)




[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Marine / Schiffbau	Sonstige
 ABS	Sonstige
 BUREAU VERITAS	Bestätigungen
 RMRS	 VDE

Railway
spezielle Prüfbescheinigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1CA00

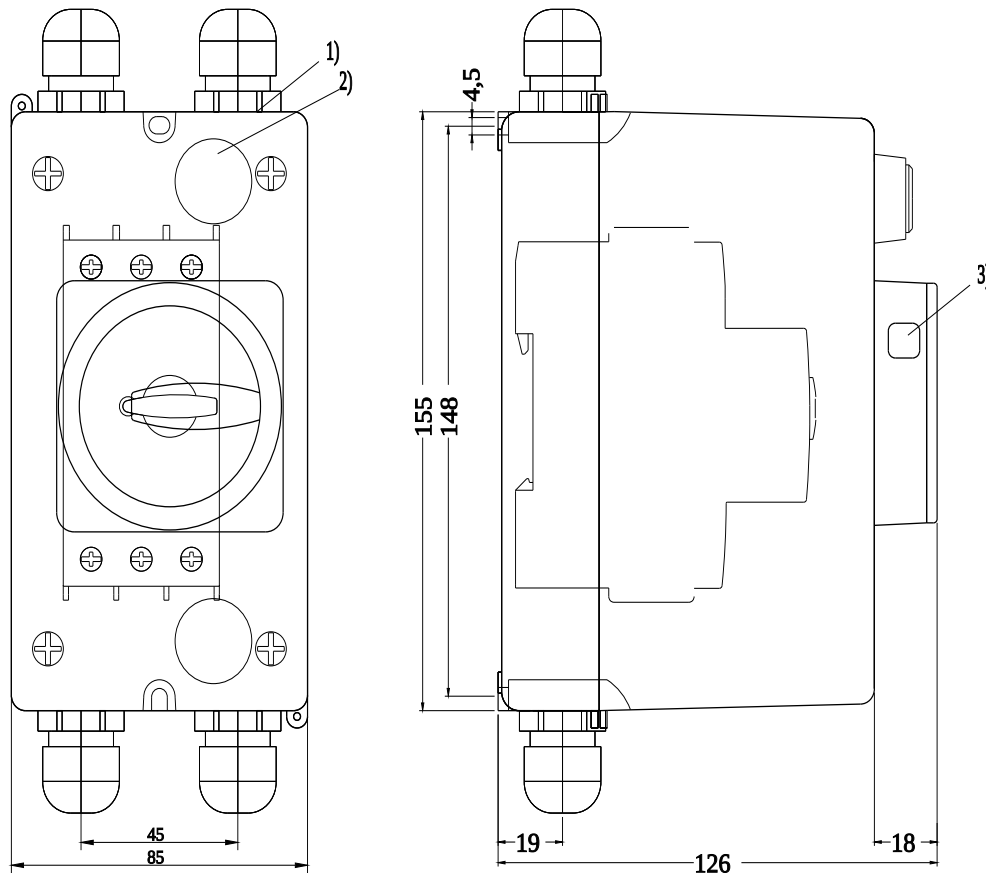

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer neckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschloss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

letzte Änderung:

23.12.2020