



Abbildung ähnlich

Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 72 mm, mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung

Allgemeine technische Daten			
Produkt-Bezeichnung		Iso-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS	
Ausführung des Produkts		Aufbau	
Material des Gehäuses		Kunststoff	
Schutzart IP des Gehäuses		IP55	
Produktbestandteil transparenter Deckel		Nein	
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen			
Breite	mm	105	
Höhe	mm	155	
Tiefe	mm	126	
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung		Prüfbescheinigungen
			Marine / Schiffbau

[Bestätigungen](#)





[UK-Konformitätserklärung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige	Railway	
		Sonstige	Bestätigungen
			spezielle Prüfbescheinigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1GA00 CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1923-1GA00 Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1923-1GA00 Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1GA00&lang=de

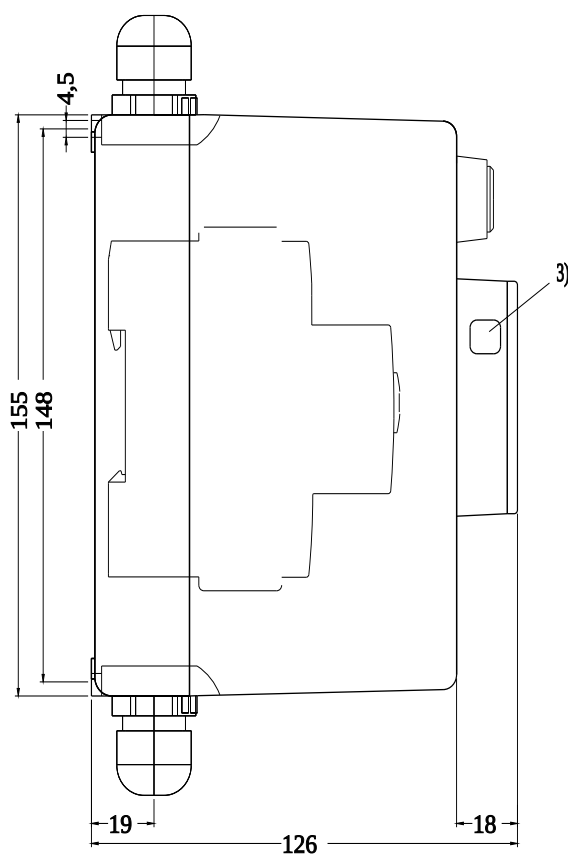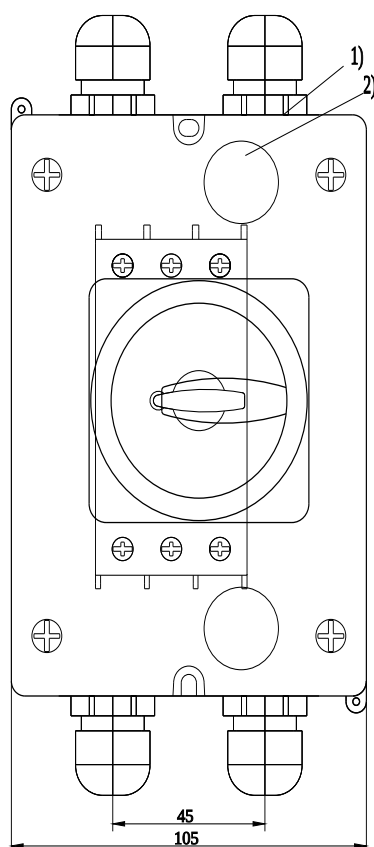

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

letzte Änderung:

23.12.2020 