


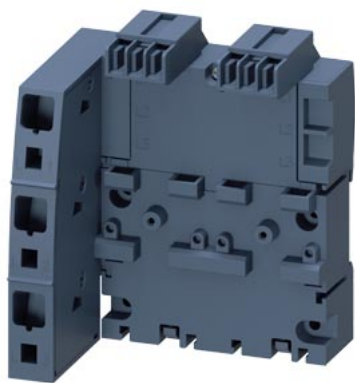

3-Phasen-Sammelschiene mit Einspeisung links für 2 Leistungsschalter Baugröße S00 und S0

| Allgemeine technische Daten                                 |    |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                           |    | SIRIUS                                                                                                             |
| Produkt-Bezeichnung                                         |    | 3-Phasen-Sammelschienen mit Einspeisung                                                                            |
| Ausführung des Produkts                                     |    | für 2 Schalter mit Einspeisung links                                                                               |
| Baugröße des Leistungsschalters                             |    | S00, S0                                                                                                            |
| Eignung zur Verwendung                                      |    | Leistungsschalter 3RV2                                                                                             |
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529                    |    | IP00; IP20 mit Abdeckung und 25 mm² Leiterquerschnitt an der Einspeiseklemme                                       |
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529                |    | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne mit Abdeckung und 25 mm² Leiterquerschnitt an der Einspeiseklemme |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                            |    |                                                                                                                    |
| Einbaulage                                                  |    | beliebig                                                                                                           |
| Befestigungsart                                             |    | Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm                                                                            |
| Breite                                                      | mm | 110                                                                                                                |
| Höhe                                                        | mm | 129                                                                                                                |
| Tiefe                                                       | mm | 86,5                                                                                                               |
| Betriebsstrom Bemessungswert                                | A  | 63                                                                                                                 |
| Polzahl für Hauptstromkreis                                 |    | 3                                                                                                                  |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis |    | Federzuganschluss                                                                                                  |
| einzuhaltender Abstand zu spannungsführenden Teilen         |    |                                                                                                                    |
| • aufwärts                                                  | mm | 10                                                                                                                 |
| • rückwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| • seitwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen                  |    |                                                                                                                    |
| • aufwärts                                                  | mm | 10                                                                                                                 |
| • rückwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| • seitwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage                    |    |                                                                                                                    |
| • aufwärts                                                  | mm | 10                                                                                                                 |
| • rückwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| • seitwärts                                                 | mm | 0                                                                                                                  |
| Approbationen/ Zertifikate                                  |    |                                                                                                                    |
| allgemeine Produktzulassung                                 |    | Konformitätserklärung                                                                                              |



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



## Prüfbescheinigungen

## Marine / Schiffbau

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



## Marine / Schiffbau

## Sonstige

## Railway



[Bestätigungen](#)



[Schwingen / Schocken](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2917-1A>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-1A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-1A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2917-1A&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-1A&lang=de)

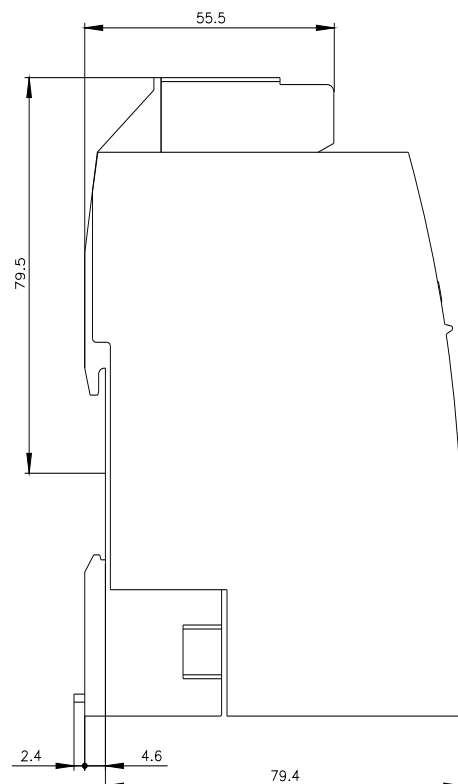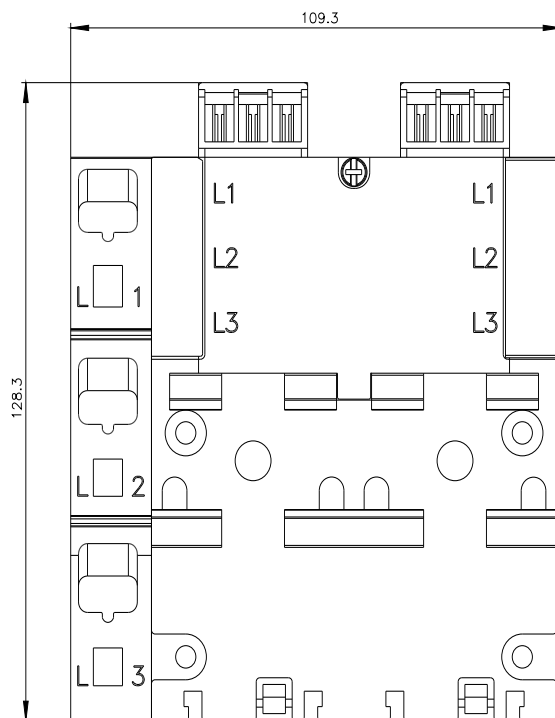

letzte Änderung:

15.12.2020 