



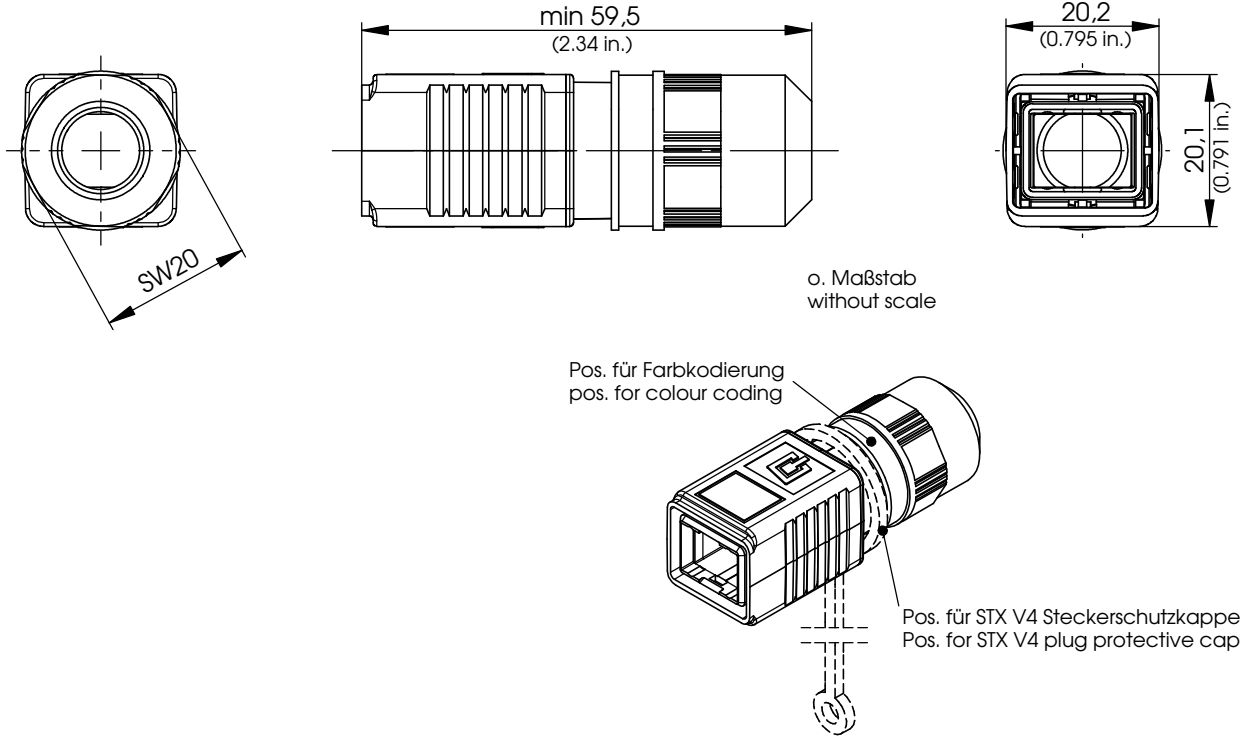

Verpackung		Packing
1 Stück im PE-Beutel.		1 piece in PE bag
Montageanleitung siehe	www.telegaertner.com	Mounting instructions see

Optional

o. Maßstab
without scale

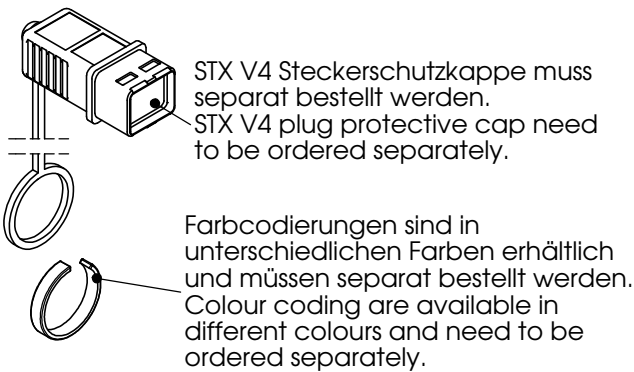

 
Bestell-Nr.: Order No.:	Bezeichnung: Description:	Farbe: Colour:	Verpackung: Packing:
H80030A0001	STX V4 plug protective cap	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece
B80112A0000	STX colour coding	white / weiß	10 Stück / 10 Piece
B80112A0001	STX colour coding	grau / grey	10 Stück / 10 Piece
B80112A0002	STX colour coding	orange / orange	10 Stück / 10 Piece
B80112A0003	STX colour coding	blau / blue	10 Stück / 10 Piece
B80112A0004	STX colour coding	gelb / yellow	10 Stück / 10 Piece
B80112A0005	STX colour coding	grün / green	10 Stück / 10 Piece

b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	Oberfläche/ finish	
				gez./ drawn	10.09.	WA					
				gepr./ appr.	12.12.07	HI					
				Norm/ stand.							
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title STX V4 Steckergehäuse STX V4 plug housing				 Telegärtner		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterf./doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H86011A0011				 Maße/ dimensions: mm	
					Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4	
										Blatt/ sheet 1 von/ of 2	

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Gehäuse V4	PA UL94 V0 halogenfrei / non halogen	Housing V4
Formdichtung	NBR	Gasket
Dichtung	EPDM	Seal
Steckerschutzkappe V4	PA UL94V0 schwarz / black	Plug protective cap V4
Fangband	EPDM	Elastic band
Farbcodiering	PA UL94 V2 weiß / white, RAL 9003 PA UL94 V0 grün / green, RAL 6017 PA UL94 V0 gelb / yellow, RAL 1023 PA UL94 V0 blau / blue, RAL 5015 PA UL94 V2 grau / grey, RAL 7035 PA UL94 V0 orange / orange, RAL 2009	Colour coding
Kabeldurchmesser	5,0 - 10mm (0.197-0.394 in.)	Cable diameter
EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen	IP6X *	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX7 *	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30min	Rapid change of temperature
Feuchte Wärme	+25°C / +65°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles	Climatic damp heat
Salzsprühnebelprüfung (NSS Prüfung)	+35°C / 4 Days 5% NaCL	Neutral salt spray test
Normen		Standards
Steckverbinder	IEC 61076-3-106	Connector
UL Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863	UL Standard for Communication circuit Accessories
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Zulassung		Approval
UL-gelistet	applied for approval	UL listed

* Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit **STEADYTEC®**-Technologie und den dort gezeigten IP67 Stecker- und Flanschpaarungen. Technical data apply to products with **STEADYTEC®** Technology and the appropriate combinations of IP67 plugs and flange sockets.

b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material		
				gez./ drawn	10.09.	WA					
				gepr./ appr.	12.12.07	HI					
				Norm/ stand.			Oberfläche/ finish				
				Maßstab/ scale	Benennung/ title						
	STX V4 Steckergehäuse STX V4 plug housing					 Telegärtner					
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm					
	D	H86011A0011									
	Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4	
										Blatt/ sheet 2 von/ of 2	