



EAN:	4013288229090	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05006561001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

Anwendung: Innensechskantschrauben

Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge

Ausführung: Hex-Plus; brüniert, Black Point Spitze, Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe; mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE SB
05006561001 - 4013288229090

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen




Die 157 mm langen Wechselklingen sind passend für Wera Kraftform Handhalter 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i und 817 VDE.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Wera Werkzeugfinder Take it easy

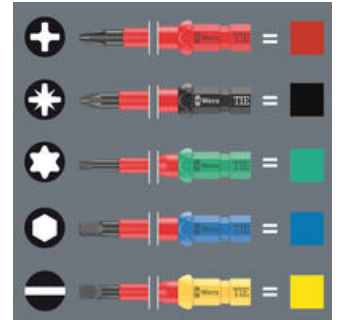


Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

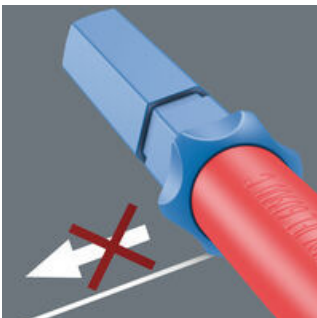

Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

Schnelles Zwirbeln

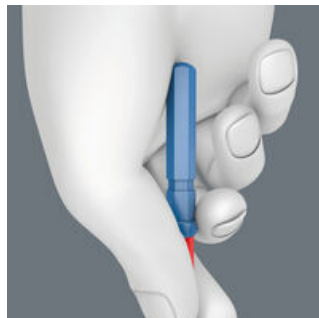

Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE SB
05006561001 - 4013288229090

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2,5 x 157 mm



1x 2,5 x 157 mm



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB
05006561001 - 4013288229090

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de