

Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110624
EAN	4024941924733
Produktgruppe	Wandsteckdose INNOLINQ QC
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel dgu RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dgu RAL 7012, Gehäuseunterteil dgu RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	145mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	112mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleanteil
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,264 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten

EAN	4024941924740
Länge	362 mm
Breite	227 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	2,908 kg
Volumen	14.031,5 ccm

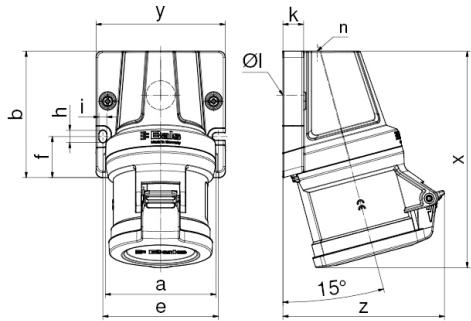

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

