

Wandsteckdose - INNOLINQ bleifrei mit QUICK-CONNECT



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	110635
EAN	4024941924788
Produktgruppe	Wandsteckdose INNOLINQ QC
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	158mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	118mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen


Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleanteil

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,353 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941924788
Länge	118 mm
Breite	94 mm
Höhe	158 mm
Gewicht	0,354 kg
Volumen	1.752,536 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941924795
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,736 kg
Volumen	13.588,4 ccm

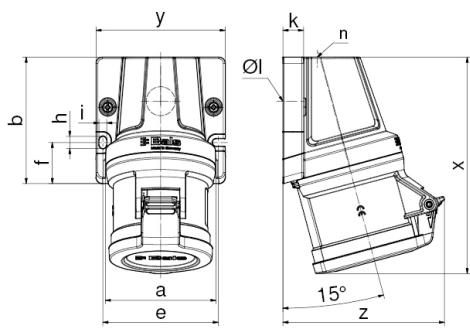

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Øl	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm ² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	4,0	10,0	10,0	10,0

