

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	211
EAN	4024941345774
Produktgruppe	Stecker INNOLINQ QC
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	145mm
Geräte-Breite	59mm
Geräte-Tiefe	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Dieses Produkt ist ohne Bleianteil
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,104 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941345781
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,165 kg
Volumen	6.498.728 ccm

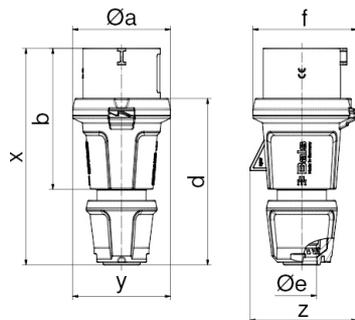

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	3	5	3	4	5
$\varnothing a$	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
$\varnothing e$	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

