

Datenblatt / Data Sheet



Aluminium-Leuchtenprofil BARdolino Muro Aluminium luminaire profile BARdolino Muro




1. Aluminium Montageprofil / Aluminium installation profile

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275417	-	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399531	62399532	62399533	62399535
Länge / Length	1m*	2.01m*	3.02m*	5.03m*
Material / Material	Eloxiertes Aluminium / Anodized aluminium EN AW 6060 ; E6/C0 (EV1)			
Abmessung / Dimension	37.3mm x 18.4mm			
Beschreibung / Description	•Verwendung z. B. als Wandprofil - wahlweise nach oben/unten und/oder nach vorn abstrahlend Usable e.g. as wall profile - selectively illuminating up/down and/or to the front •Wärmeableitend Heat dissipating			

Abmessungen / Dimensions

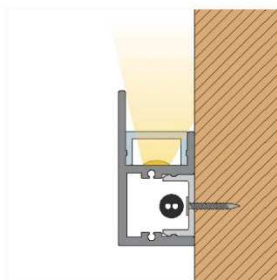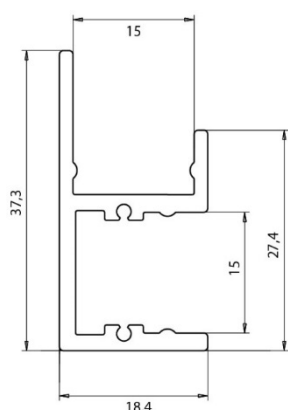

Wandmontage, nach oben abstrahlend
wall mounting, uplight

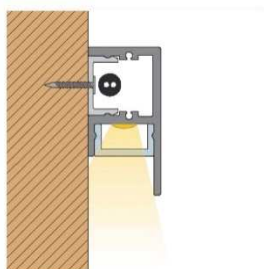

Wandmontage, nach unten abstrahlend
wall mounting, downlight



2. Kunststoffabdeckungen / Plastic covers

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	6239930X*	6239940X*
Ausführung / Version	opalweiß / frosted	klar / clear
Transmissionsgrad / Transmittance	65%	87%
Abmessung BxH / Dimensions WxH	14.8 x 8mm	
Brandschutzklasse / Fire protection class	B2 (DIN4102)	
Beschreibung / Description	•Für einen besseren Schutz des LED Streifens/ For a better protection of the LED stripes •Opal: Für bessere homogene Lichtverteilung / Frosted: For better homogeneous light distribution	

CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	6239933X*	6239934X*
Ausführung / Version	klar, 30° Linse clear, 30° lens	natur, 30° Linse (frosted) natural, 30° lens (frosted)
Transmissionsgrad / Transmittance	87%	65%
Abmessung BxH / Dimensions WxH	14.8 x 10.9mm	
Brandschutzklasse / Fire protection class	B2 (DIN4102)	
Beschreibung / Description	•30°-Abdeckung: Lichtbündelung / 30° lens: light focussing	

*X=Längenangabe/Length:

1±1m / 2±2.01m / 3±3.02m / 5±5.03m



*Bitte beachten Sie, daß sich die Werkstoffe

Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung

unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Please note that the materials aluminum and PMMA can expand when the temperature changes vary greatly. With a temperature change of 20 °C the expansion difference can be up to 1.2 mm! This is no deficiency of the product but a normal physical process.

3. Endkappenset / End caps set

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275418	
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399536	
Abmessung / Dimension	27.4mm x 18.4mm	
Bemerkung / Note	2 x Endkappen + 4 Schrauben / 2 x end caps + 4 screws	

4. Aluminium Abdeckung ; Befestigungsprofil / Aluminium cover ; fixture profile

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399321	62399322	62399323	62399325
Länge / Length	1m	2.01m	3.02m	5.03m
Beschreibung / Description	Zur Abdeckung von z.B Einspeisung oder Touch-Dimmer ; zur Befestigung des Profils Useable to cover e.g. feed-in or touch dimmer ; to mount profile			





5. Halter / Holder

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE item no.	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399934
Beschreibung / Description	2 x Halter 5cm inkl. 2 Schrauben + Dübel ; zur Montage (Aufstecken) des Profils <i>2 x bracket incl. 2 screws + dowels ; for mounting (clip in) of profile</i>