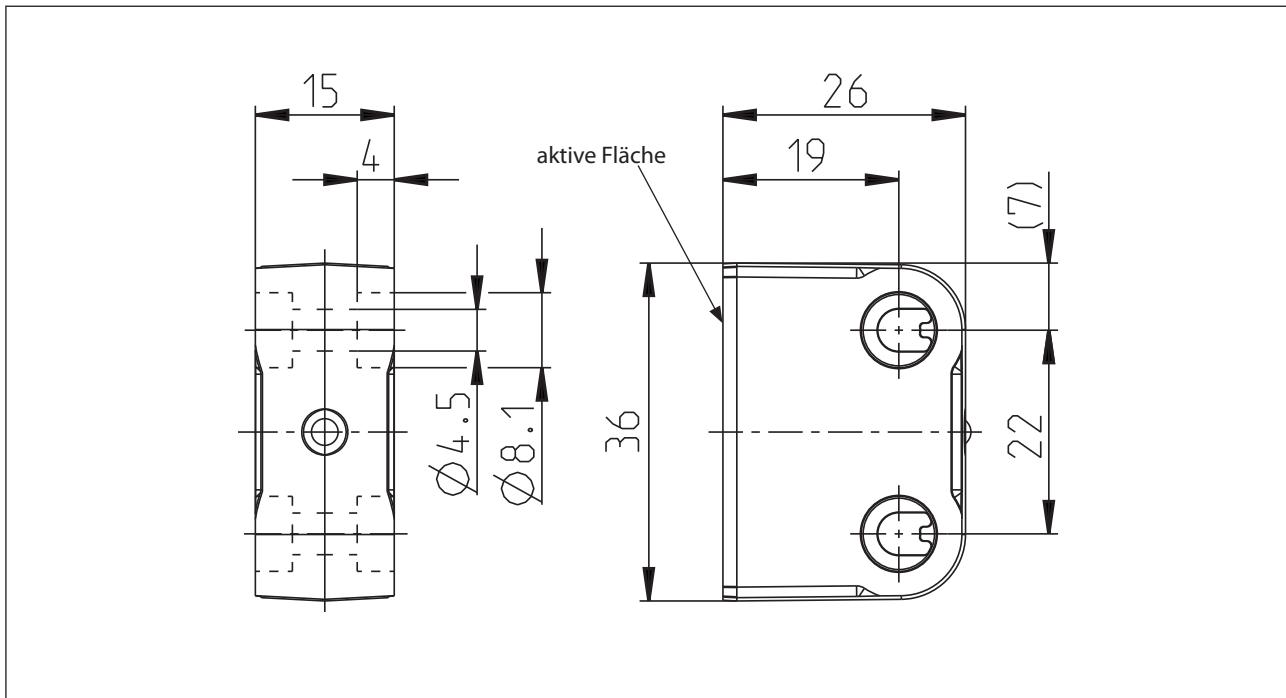


## Sicherheitsschalter

### Baureihe SRF

Typbezeichnung **SRF-0**Artikelnummer **6075687078**
**Schaltabstand (Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG.)**

		min.	typ.	max.
Bemessungsschaltabstand	$S_n$		13 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Ein	$S_{ao}$	10 mm		
Hysterese	$H$		2 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Aus	$S_{ar}$			25 mm

**Elektrische Daten**

Transponderfrequenz	125 kHz
Wiederholgenauigkeit	R $0,1 \times S_n$

**Mechanische Daten**

Gehäuse	PA 66 + PA6, rot
Befestigung	2 Durchgangslöcher Ø 4,5 (für M4 Schrauben)
Schocken und Schwingen	gemäß EN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Maximale Luftfeuchte	93 % bei 40 °C ohne Betauung
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m NHN
Schutzart	IP69
Schutzklasse nach EN IEC 61558	III

**Zulassungen** Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG (in Vorbereitung)

TÜV Nord, cCSAus