

Zubehör


Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12A8/BW-1PU**

Artikelnummer **6075689085**

Kontaktbelegung

1	WH	1
2	BN	2
3	GN	3
4	YE	4
5	GY	5
6	PK	6
7	BU	7
8	RD	8

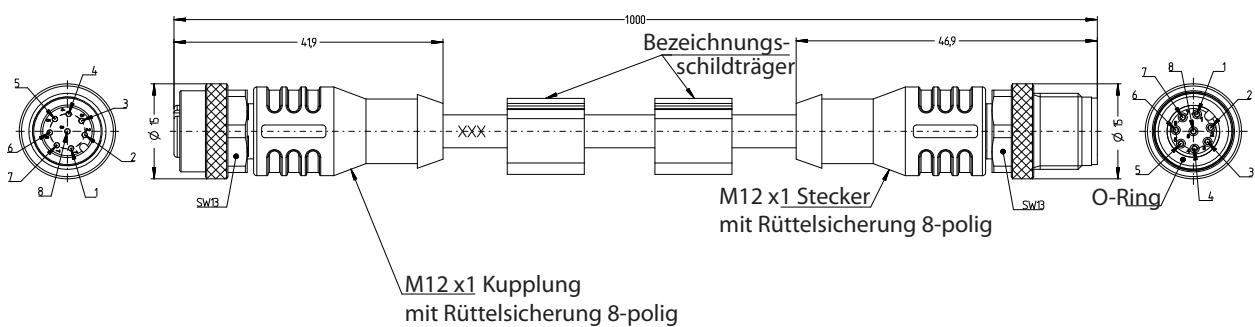

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V
Strombelastbarkeit	2 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 8-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 8 x 0,25 mm ² x 1 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)