

Zubehör


Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12A8/BW-2PU**

Artikelnummer **6075689086**

Kontaktbelegung

| | |
|-------|-----|
| 1) WH | ■ 1 |
| 2) BN | ■ 2 |
| 3) GN | ■ 3 |
| 4) YE | ■ 4 |
| 5) GY | ■ 5 |
| 6) PK | ■ 6 |
| 7) BU | ■ 7 |
| 8) RD | ■ 8 |

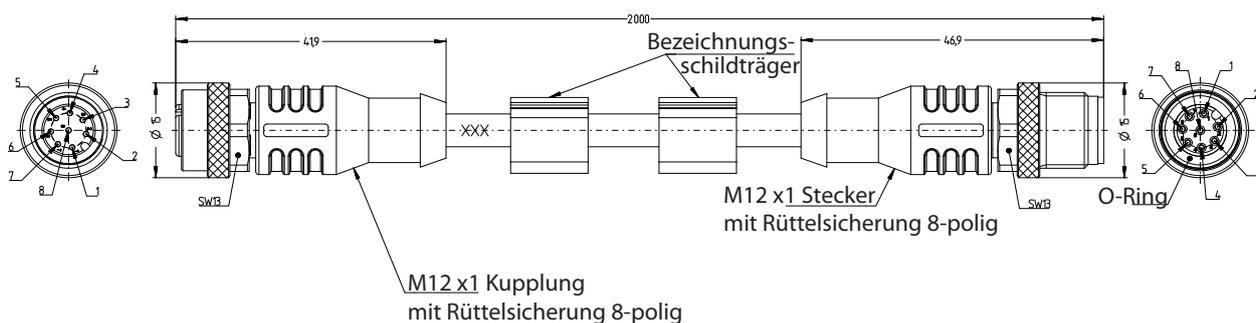

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Betriebsspannung | max. 30 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A bei 40 °C |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Anschlussart | M12x1, 8-polig (A-Codierung) |
| Kabel | LiF9YH-11YH 8 x 0,25 mm ² x 2 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz |
| Umspritzung | TPU |
| Umgebungstemperatur | -30 °C ... +90 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken) |