


Zubehör

Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12B5/AW-2PU**

Artikelnummer **6075689092**

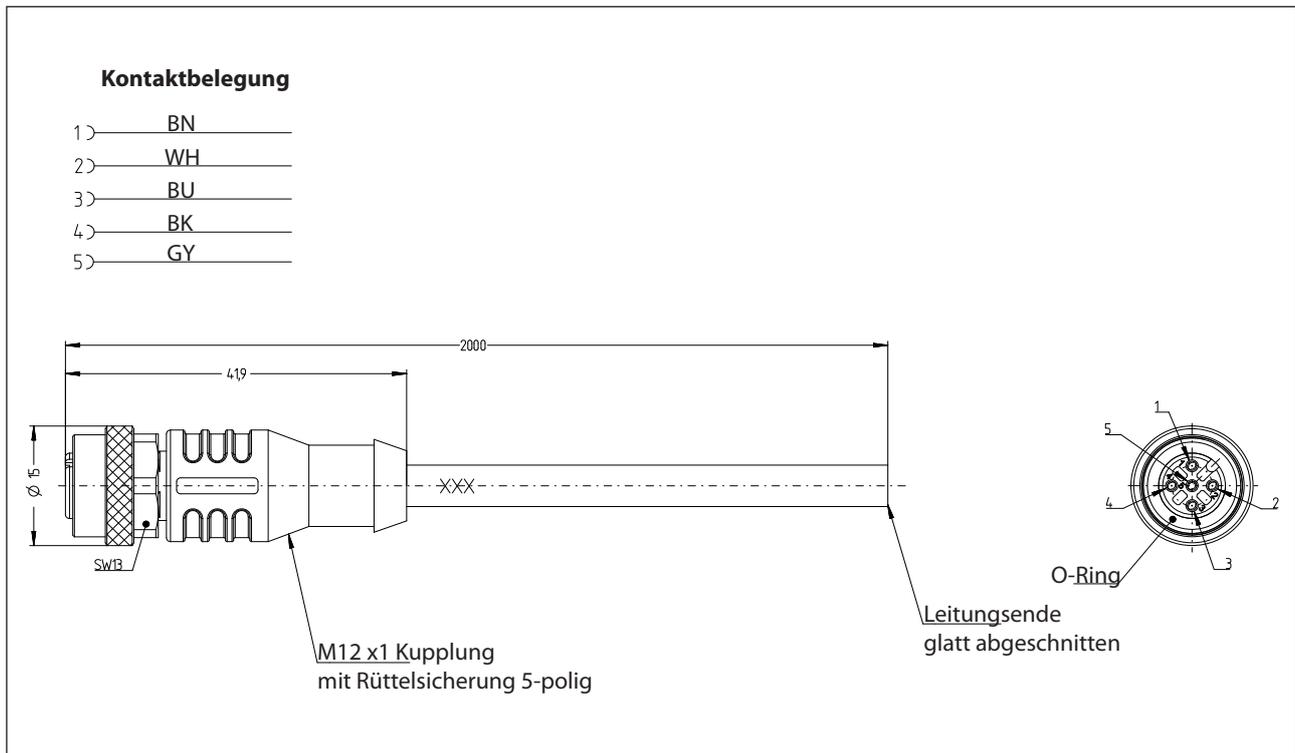

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 5-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 5 x 0,34 mm ² x 2 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)