



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28504.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-SR 10/24 BK
GTIN (EAN)	4044211210809
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	68,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	95,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

Technische Daten

Maße

Länge	153 mm
Länge Wandausschnitt	113,5 mm
Breite	70 mm
Breite Wandausschnitt	46 mm
Höhe	19,6 mm
Aufbauhöhe	19,6 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	Polyurethanbasis
Art der Dichtung	Dichtungs- und Formweichschaum
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Germanischer Lloyd Zulassung

DNV GL Certificate number	TAE00003V7
DNV GL Location Classes	Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66
DNV GL Zulassung erteilt	1


UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

Medien

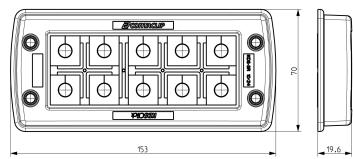

Zubehör

Inlays

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28516.4	KDS-Inlay 1 BK	4044211210847	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28517.4	KDS-Inlay 2 BK	4044211210854	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28518.4	KDS-Inlay 4 BK	4044211210861	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28519.4	KDS-Inlay 6 BK	4044211210014	5

Verriegelungsrahmen

Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 152 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28505.4	KDS-IVR 10/24 BK	4044211210816	10

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen für die Befestigungslöcher der KDS-SR Schraubrahmen, Material: TPE, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28779.4	KDS-VS-SR BK	4044211242602	100

Betätigungswerkzeug

EMV-Bügel

Dichtelemente DES

Blechlocher