



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28773.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-RGA M32 BK
GTIN (EAN)	4044211234539
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	38 mm
Länge Wandausschnitt	32,3 mm
Breite	38 mm
Breite Wandausschnitt	32,3 mm
Höhe	22,1 mm
Aufbauhöhe	14,9 mm

##### Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegöße	32 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	14,9 mm

##### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

##### Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

#### Zulassungen


##### UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

##### cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

#### Medien

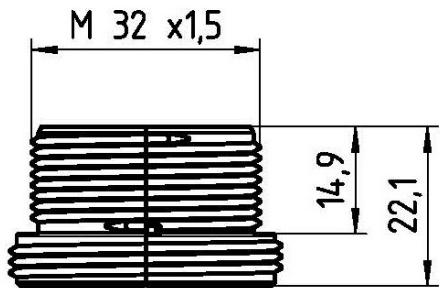

#### Zubehör

##### Dichthelemente klein

##### Gegenmuttern



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 32 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">4144.2</a>	S/M 32x1,5 GR	4044211114251	100

##### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">28770.4</a>	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5

##### Blechlocher