



Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28883.4</u>
Artikelbezeichnung	KDSI-SR 10/24 BK
GTIN (EAN)	4044211242107
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	124,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

Technische Daten

Maße

Länge	153 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	64 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Höhe	24,2 mm
Aufbauhöhe	24,2 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm
Abstand der Wandausschnitte min.	70 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm
Montagehinweis	Auch für die Montage auf erweiterten Wandausbrüchen 113,5 mm x 46 mm geeignet.

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen



UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

Medien

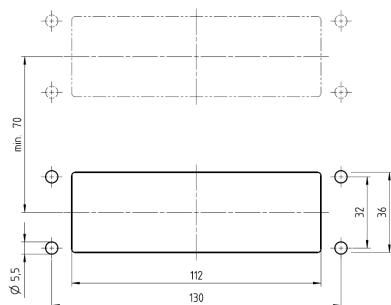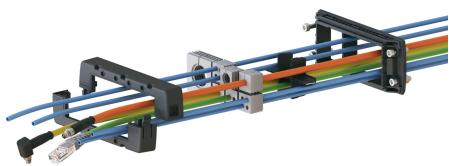

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Zubehör

Inlays

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28516.4	KDS-Inlay 1 BK	4044211210847	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28517.4	KDS-Inlay 2 BK	4044211210854	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28518.4	KDS-Inlay 4 BK	4044211210861	5

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28519.4	KDS-Inlay 6 BK	4044211210014	5

Betätigungsgeräte

Mit dem Betätigungsgeräte KDS BW1 können die Dichtelemente komfortabel in den Rahmen montiert und demontiert werden. Der ergonomische Griff sowie die spezielle Geometrie ermöglichen gerade bei verkabelten Anwendungen unter begrenzten Platzverhältnissen eine einfache und passgenaue Installation. Material: Polyamid



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28622.0	KDS BW 1	4044211216597	1

Verriegelung

Optionale äußere Verriegelung zur Sicherung der Dichtelemente gegen werkzeugloses Herausdrücken, Montage: Rasten



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28894.4	KDSI-AVR BK	4044211242190	20

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

EMV-Bügel



Schirmanschlusschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an den Kabdeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28626.0</u>	KDS-EMV-SAB 10/24	4044211219659	1

Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 130 x 46 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28677.0</u>	BL KDS-SR 10/24	4044211217471	1



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 130 x 46 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28686.0</u>	BL-VA KDS-SR 10/24	4044211218812	1

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28567.6</u>	KDS-DE 6-7 GR	4044211211059	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28568.6</u>	KDS-DE 7-8 GR	4044211211066	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28569.6</u>	KDS-DE 8-9 GR	4044211211073	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28570.6	KDS-DE 9-10 GR	4044211211080	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28571.6	KDS-DE 10-11 GR	4044211211097	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28572.6	KDS-DE 11-12 GR	4044211211103	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28573.6	KDS-DE 12-13 GR	4044211215224	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28563.6	KDS-DE 2-3 GR	4044211211011	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28564.6	KDS-DE 3-4 GR	4044211211028	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28565.6	KDS-DE 4-5 GR	4044211211035	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28566.6</u>	KDS-DE 5-6 GR	4044211211042	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28574.6</u>	KDS-DE 13-14 GR	4044211215231	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28595.6</u>	KDS-DE 2X4-5 GR	4044211215682	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28596.6</u>	KDS-DE 2X5-6 GR	4044211215699	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28597.6</u>	KDS-DE 4X2-3 GR	4044211215705	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28598.6</u>	KDS-DE 4X3-4 GR	4044211215712	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28560.4</u>	KDS-DE/2XASI BK	4044211215675	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28561.6</u>	KDS-DE/B GR	4044211211004	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28562.6</u>	KDS-DE 1,5-2 GR	4044211209988	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28682.4</u>	KDS-DE 2X6,5 BK	4044211219536	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28687.4</u>	KDS-DE 3X5-6 BK	4044211220501	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28696.6</u>	KDS-DE 2 GR	4044211220884	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28697.4</u>	KDS-DE 3 BK	4044211220891	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28698.6</u>	KDS-DE 3 GR	4044211220907	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28762.6</u>	KDS-DE 4X6 GR	4044211226459	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28763.4</u>	KDS-DE 4X6 BK	4044211226466	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28600.6</u>	KDS-DE/2XASI GR	4044211215736	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28606.6</u>	KDS-DE 4X4,5 GR	4044211216252	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28607.6</u>	KDS-DE 2X6,5 GR	4044211216238	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28608.4</u>	KDS-DE 14-15 BK	4044211219314	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28609.6</u>	KDS-DE 14-15 GR	4044211219307	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28670.4	KDS-DE 15-16 BK	4044211219321	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28671.6	KDS-DE 15-16 GR	4044211219338	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28672.4	KDS-DE 4X5 BK	4044211219345	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28673.6	KDS-DE 4X5 GR	4044211219352	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28681.4	KDS-DE 4X4,5 BK	4044211219543	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28530.4	KDS-DE 10-11 BK	4044211210960	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28531.4	KDS-DE 11-12 BK	4044211210977	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28532.4	KDS-DE 12-13 BK	4044211210984	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28533.4	KDS-DE 13-14 BK	4044211210991	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28553.4	KDS-DE/K 2-11 BK	4044211216092	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28555.4	KDS-DE 2X4-5 BK	4044211215620	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28556.4	KDS-DE 2X5-6 BK	4044211215637	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28557.4	KDS-DE 4X2-3 BK	4044211215644	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28558.4	KDS-DE 4X3-4 BK	4044211215651	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28559.4</u>	KDS-DE/1XASI BK	4044211215668	10



Dichthelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28520.4</u>	KDS-DE/B BK	4044211210878	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28521.4</u>	KDS-DE 1,5-2 BK	4044211210007	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28522.4</u>	KDS-DE 2-3 BK	4044211210885	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28523.4</u>	KDS-DE 3-4 BK	4044211210892	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28524.4</u>	KDS-DE 4-5 BK	4044211210908	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28525.4</u>	KDS-DE 5-6 BK	4044211210915	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28526.4	KDS-DE 6-7 BK	4044211210922	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28527.4	KDS-DE 7-8 BK	4044211210939	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28528.4	KDS-DE 8-9 BK	4044211210946	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28529.4	KDS-DE 9-10 BK	4044211210953	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28688.6	KDS-DE 3X5-6 GR	4044211220518	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28689.4	KDS-DE 2X7 BK	4044211220815	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28690.6	KDS-DE 2X7 GR	4044211220822	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente klein



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28691.4	KDS-DE 2X8 BK	4044211220839	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28692.6	KDS-DE 2X8 GR	4044211220846	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28693.4	KDS-DE 1,5 BK	4044211220853	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28694.6	KDS-DE 1,5 GR	4044211220860	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28695.4	KDS-DE 2 BK	4044211220877	10

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28540.4	KDS-DEG 19-20 BK	4044211215354	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28601.4	KDS-DEG 32-33 BK	4044211215613	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28534.4</u>	KDS-DEG/B BK	4044211215255	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28535.4</u>	KDS-DEG 14-15 BK	4044211209995	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28536.4</u>	KDS-DEG 15-16 BK	4044211215279	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28537.4</u>	KDS-DEG 16-17 BK	4044211215293	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28538.4</u>	KDS-DEG 17-18 BK	4044211215316	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28544.4</u>	KDS-DEG 23-24 BK	4044211215439	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28581.6</u>	KDS-DEG 19-20 GR	4044211215347	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichteelemente groß



Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28582.6	KDS-DEG 20-21 GR	4044211215361	10



Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28583.6	KDS-DEG 21-22 GR	4044211215385	10



Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28584.6	KDS-DEG 22-23 GR	4044211215408	10



Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28545.4	KDS-DEG 24-25 BK	4044211215453	10




Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28546.4	KDS-DEG 25-26 BK	4044211215460	10



Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28547.4	KDS-DEG 26-27 BK	4044211215491	10

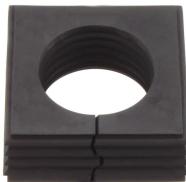

Dichteelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28548.4	KDS-DEG 27-28 BK	4044211215514	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28549.4	KDS-DEG 28-29 BK	4044211215538	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28550.4	KDS-DEG 29-30 BK	4044211215552	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28551.4	KDS-DEG 30-31 BK	4044211215576	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28552.4	KDS-DEG 31-32 BK	4044211215590	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28579.6	KDS-DEG 17-18 GR	4044211215309	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28580.6	KDS-DEG 18-19 GR	4044211215323	10



Dichthelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28575.6	KDS-DEG/B GR	4044211215248	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28576.6</u>	KDS-DEG 14-15 GR	4044211209971	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28577.6</u>	KDS-DEG 15-16 GR	4044211215262	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28578.6</u>	KDS-DEG 16-17 GR	4044211215286	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28593.6</u>	KDS-DEG 31-32 GR	4044211215583	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28594.6</u>	KDS-DEG 32-33 GR	4044211215606	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28730.4</u>	KDS-DEG 33-34 BK	4044211220969	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28731.6</u>	KDS-DEG 33-34 GR	4044211220976	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28732.4</u>	KDS-DEG 34-35 BK	4044211220983	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28733.6</u>	KDS-DEG 34-35 GR	4044211220990	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28543.4</u>	KDS-DEG 22-23 BK	4044211215415	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28554.4</u>	KDS-DEG/K 7-24 BK	4044211216108	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28585.6</u>	KDS-DEG 23-24 GR	4044211215422	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28586.6</u>	KDS-DEG 24-25 GR	4044211215446	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28587.6</u>	KDS-DEG 25-26 GR	4044211215477	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28588.6</u>	KDS-DEG 26-27 GR	4044211215484	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28589.6</u>	KDS-DEG 27-28 GR	4044211215507	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28590.6</u>	KDS-DEG 28-29 GR	4044211215521	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28591.6</u>	KDS-DEG 29-30 GR	4044211215545	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28592.6</u>	KDS-DEG 30-31 GR	4044211215569	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28539.4</u>	KDS-DEG 18-19 BK	4044211215330	10



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28541.4</u>	KDS-DEG 20-21 BK	4044211215378	10

28883.4 KDSI-SR 10/24 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichthelemente groß



Dichthelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28542.4	KDS-DEG 21-22 BK	4044211215392	10