


# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Extrem  
klein, aber  
besonders  
wachsam.

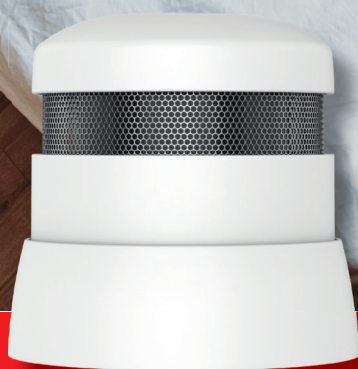

## GLORIA Rauchwarnmelder

Der kleine Rauchwarnmelder für maximale Sicherheit

Die Melder haben einen Durchmesser von nur 40 mm.

Der ästhetisch ansprechende fotoelektrische Rauchwarnmelder hat eine Batterielebensdauer und Garantie von 10 Jahren, einen durchdringenden Ton von 85 dB (A) in 3 Metern Entfernung, eine 10-minütige Pausenoption und verwendet den „Smart Clip“, den einzigartigen Deckenmechanismus für die Installation.

Trotz der kompakten Bauweise erfüllen die 40 mm Rauchwarnmelder höchste Qualitätsstandards, sind VdS zertifiziert und tragen das Q-Label.

## Produkteigenschaften

### Batterietyp

Lithium 3V CR 123A

### Lebensdauer Gerät max.

10 Jahre

### Typische Batterielaufzeit

10 Jahre

### Garantie

10 Jahre

### Gewicht

ca. 60 g

### max. Raum- höhe

6 m

### max. Überwachungsfläche pro Melder

60m<sup>2</sup>

### Abmessungen (Ø x H)

Ø 40 x 41 mm



### Betriebstemperatur

+4°C bis +38°C

### Einsatzbereiche

Wohnungen  
bewohnbare Fahrzeuge

### Funktion

Test/Hush

### Zertifizierung

EN 14604:2005+AC : 2008, Anhang L, VdS, Q-Label

### Art.-Nr.

002518.2007

### EAN-Nr.

4006325991968

### Eigenschaften

inkl. Befestigungsmaterial  
Signal Ende Batterie-Lebensdauer

**Für weitere Informationen kontaktieren  
Sie gerne die Ihnen bekannte  
Ansprechperson in unserem Hause.**

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | info@gloria.de | www.gloria.de