


Gerätesteckdosen

Plug-In Sockets

Technische Daten:

Nennspannung
AC/DC: 12 – 230 V
Betriebsstrom: max. 4 A (65.495.01
und 67.499.01)
max. 3 A (64.157.02)
Leitungslänge: 3 m
Schutz-
beschaltung: keine
Gehäuse: schwer entflammbarer
Kunststoff
Schutzart: IP 65 nach DIN
40050
Isolation: Gruppe C nach
VDE 0110
Farbe: schwarz
Umgebungs-
temperatur: - 10 °C/+ 60 °C

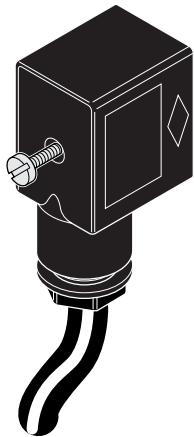


Technical Data:

Nominal voltage
AC/DC: 12 – 230 V
Operating
current: max. 4 A (65.495.01
and 67.499.01)
max. 3 A (64.157.02)
Wire lengths: 3 m
Suppressor
circuit: none
Casing: flame-resistant plastic
Protection: IP 65 to DIN 40050
Insulation: group C to VDE 0110
Colour: black
Ambient
temperature: - 10 °C/+ 60 °C

Vorkonfektioniert mit 3 m Kabel

Fully cabled (3 m)

Bestell-Nr.	64.157.02	65.495.01	67.499.01	Order No.
Anschlussleitung	OPVC-JZ feindrahtige Cu-Litze OPVC-JZ fine Cu-wire	OPVC-JZ feindrahtige Cu-Litze OPVC-JZ fine Cu-wire	OPVC-JZ feindrahtige Cu-Litze OPVC-JZ fine Cu-wire	Connection lead
Leitungsquerschnitt	3 x 1 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	Wire cross-section
Betriebsanzeige	Keine None	Keine None	Keine None	Operating indication

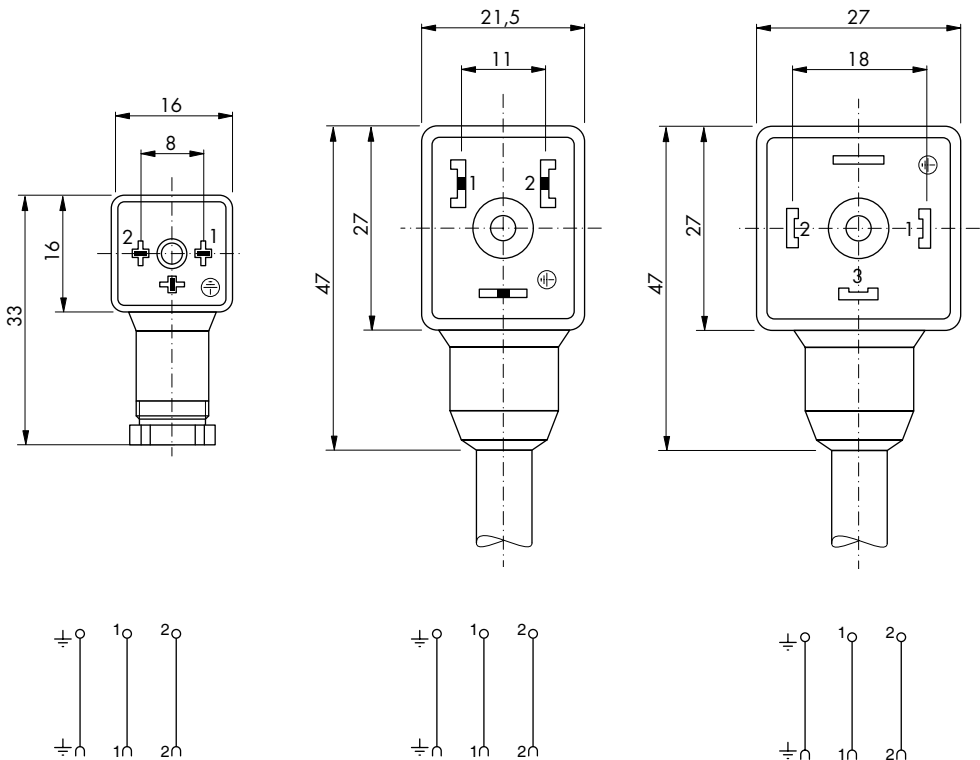

Gerätesteckdosen


Plug-In Sockets

Technische Daten:

Anzahl der Pole 2 + Erde
 Nennspannung
 AC/DC: 250 V/300 V
 Nennstrom: 10 A
 Betriebsstrom: 6 A

Durchgangswiderstand: $\leq 4 \text{ m}\Omega$
 Leistungsquerschnitt: $0,75 \text{ mm}^2$
 Schutzbeschaltung: keine
 Gehäuse: Polyamid
 glasfaserverstärkt

Kabelverschraubung: Pg 7
 Kabeldurchmesser: max. 6,5
 Schutzart: IP 65 nach DIN 40050
 Isolation: Gruppe C nach VDE 0110
 Farbe: schwarz
 Umgebungstemperatur: $-10 \text{ }^\circ\text{C}/+60 \text{ }^\circ\text{C}$

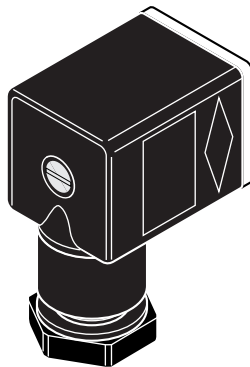

Technical Data:

Number of poles: 2 + ground
 Nominal voltage
 AC/DC: 250 V/300 V
 Nominal current: 10 A
 Operating current: 6 A
 Transient resistance: $\leq 4 \text{ m}\Omega$
 Wire cross-section: 0.75 mm^2
 Suppressor circuit: none
 Casing: Polyamide, glass-fibre strengthened

Cable screw connection: Pg 7
 Cable diameter: max. 6.5
 Protection: IP 65 to DIN 40050
 Insulation: group C to VDE 0110

Colour: black
 Ambient temperature: $-10 \text{ }^\circ\text{C}/+60 \text{ }^\circ\text{C}$

Bestell-Nr.	64.230.01
-------------	-----------

Order No.	64.230.01
-----------	-----------

Konfektionierbar ohne Kabel

Without cable

