


MONOFLEX®

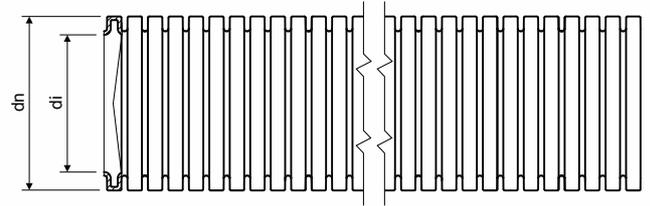

Produktbeschreibung: die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
für Installationen auf, in und unter Putz
geeignet zur Montage in Hohlwänden und Hohldecken
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 320 N / 5 cm

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22212

Zertifizierung: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: $\pm 1 \%$



Empfehlung des Herstellers: die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen

Zubehör: Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
Clippschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

Chemikalienbeständigkeit: JA: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumkarbonat
NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di min. (mm)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung (m)	Gewicht (kg/m)	Menge auf Palette (m)	Beschreibung	Farbe
1416_EF50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		schwarz RAL 9005
1416_K10	16	10,7	60	10	0,3	1 920		hellgrau RAL 7035
1416_K50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		hellgrau RAL 7035
1416_K50D	16	10,7	60	50	2,1	5 400	mit Zugdraht	hellgrau RAL 7035
1420_F50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		schwarz RAL 9005
1420_K10	20	14,1	80	10	0,5	1 600		hellgrau RAL 7035
1420_K50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		hellgrau RAL 7035
1420_K50D	20	14,1	80	50	2,5	4 500	mit Zugdraht	hellgrau RAL 7035
1425_F50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		schwarz RAL 9005
1425_K10	25	18,3	100	10	0,7	900		hellgrau RAL 7035
1425_K50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		hellgrau RAL 7035
1425_K50D	25	18,3	100	50	3,4	3 000	mit Zugdraht	hellgrau RAL 7035
1432_F50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		schwarz RAL 9005
1432_K10	32	24,3	120	10	1,2	900		hellgrau RAL 7035
1432_K50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		hellgrau RAL 7035
1432_K50D	32	24,3	120	50	6,2	1 600	mit Zugdraht	hellgrau RAL 7035
1440_F25	40	31,2	170	25	4,7	1 000		schwarz RAL 9005
1440_K25	40	31,2	170	25	4,7	1 000		hellgrau RAL 7035
1440_K25D	40	31,2	170	25	4,8	1 000	mit Zugdraht	hellgrau RAL 7035
1450_F25	50	39,6	220	25	5,3	800		schwarz RAL 9005
1450_K25	50	39,6	220	25	5,3	800		hellgrau RAL 7035