


## KEZ-3

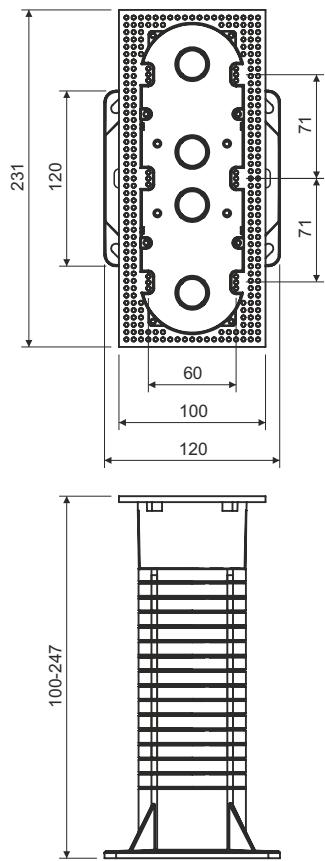

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V

zur Installation von zwei bzw. drei Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 100-250 mm

vermeidet Bildung von Wärmebrücken

zum Lieferumfang gehören hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage, sowie ein Trennsteg zur Trennung mehrerer Stromkreise

bei Installation auf größerem Putz ist eine Abdichtung mit Silikon empfehlenswert

robuste Konstruktion

zur Installation im Kombinationsrahmen (Abstand 71 mm)

Montagevideo auf [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

Material: PP

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C


Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 410 g

Zertifizierung: ČSN EN 60 670-1



Lagerung: ČSN 64 0090

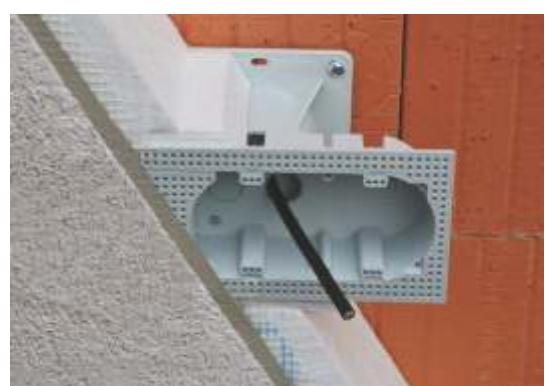

konfiguration: KB - 1 St Dose inkl. Schrauben, im Karton verpakt

## Wärmedämmungsdose dreifach

## Montage

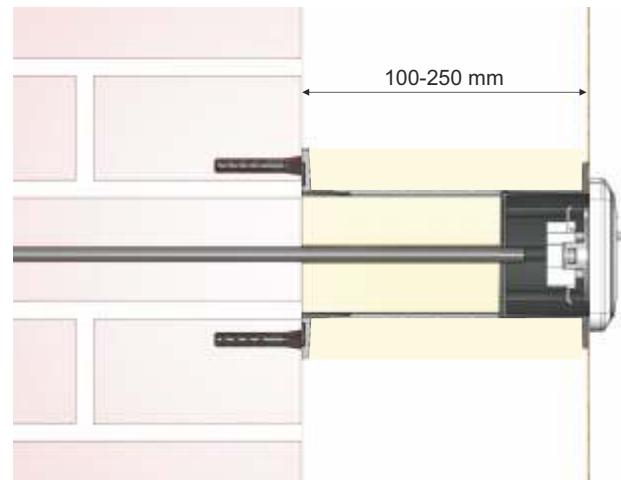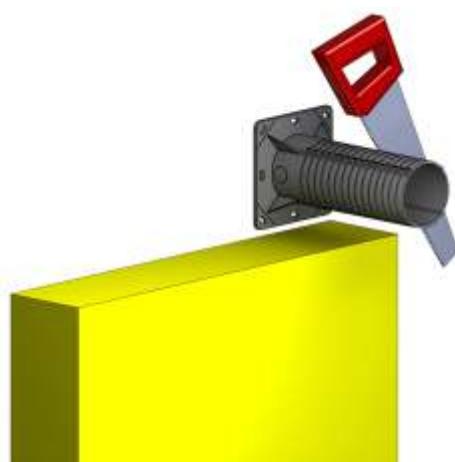

Vor der Montage ist die Halterung inkl. beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Das Kabel wird durch die Halterung gezogen und das abisolierte Ende fixiert.

Die Abschlussmontage erfolgt mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben.

