

MAX505H280 S - HDS

 555 x 428 x H306 mm
21.85 x 16.85 x 12.04 inch

 500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

 58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch

 S : 6.3 kg / 13.29 lb
HDS : 7.16 kg / 15.78 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F


 Capacità / Capacity
49 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
49000000 mm³ / 1.73 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)

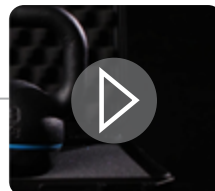

VIDEO S & HDS



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



6.93 Kg per cartone
15.27 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI