

## AKKU TISCHLEUCHE

Hochwertige LED Tischleuchte mit bis zu 3 Tagen Leuchtdauer


- Leistungsstarker Lithium-Akku 3,7V / 5200 mAh (Typ: 18650) wechselbar für eine höhere Produkt-Nachhaltigkeit (Lebensdauer)
- Extra-lange Leuchtdauer: 8 - 72 Stunden (je nach eingestellter Helligkeit)
- Wählbare Leuchtmodi:
  - Warmweiß dimmbar (ca. 3000K)
  - Automatischer Dauer-Farbwechsel (256 LED-Leuchtfarben)
  - 7 LED-Leuchtfarben manuell wählbar
- Metallteile mit robuster Schutzlackierung in grau
- Leuchtenhöhe wahlweise 22 cm • 25,5 cm • 35,5 cm • 39 cm • 52,5 cm (je nach Kombination der beigelegten Stablängen) oder individuelle Leuchtenhöhe mit beigelegtem Flaschenadapter (für Flaschenhals mit Innendurchmesser von ca. 17-22 mm)
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Inkl. Ladekabel und Anleitung



ANWENDUNGSBEISPIELE

## LIEFERUMFANG

- 1x Akku-Leuchten-Kopf (Lampenschirm Metall)
- 1x Standfuß (Stahl)
- 1x Metall-Stab Länge 17cm
- 2x Metall-Stab Länge 13,5cm
- 1x Flaschenadapter
- 1x Ladekabel (ohne Netzteil)
- 1x Anleitung (DE+GB)

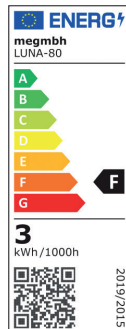

**FARBWAHL SENSOR-TOUCH**  
7 Farben zur manuellen Auswahl

**AKKU WECHSELBAR**  
bis zu 3 Tagen Leuchtdauer

**USB-C LADEBUCHSE**  
mit integrierter Silikon-

**METALL-LAMPENSCHIRM**  
mit robuster Schutzlackierung

**HÖHE VARIABLE**  
über 3x beigelegte Metall-Stäbe

**MASSIVE STANDFUSSPLATTE**  
aus Stahl mit gummierter Unterseite  
für erhöhte Standsicherheit und Schonung  
empfindlicher Oberflächen

## MODE SENSOR-TOUCH

- Aktivierung und Durchschalten der verschiedenen Leuchtszenarien
- Dimmen bei längerer Berührung der Fläche

## LUNA-80 G

## AKKU TISCHLEUCHE

MODELL	LUNA-80 G Akku-Tischleuchte	Art-Nr: 41435
LIEFERUMFANG	1x Akku-Tischleuchte in Weiß inkl. Zubehör (Details siehe Auflistung links)	
GERÄT E	112 x 145-525 mm (Durchmesser x Höhe variabel)	
VERPACKUNG	145 x 180 x 110 mm • 990 g	
VE	10 Stück • 570 x 310 x 190 • 10,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Eingebauter Lithium-Akkupack 3,7V/5200 mAh (Typ: 18650, austauschbar)	
ZUSATZ-INFO	Weiße LED-Beleuchtung dimmbar • Spritzwassergeschützt gemäß IP44	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109135530	