



IP54

Artikel-Nr.: MT69045

LED-Außenleuchte

MEGATRON LED RUNO UP & Down rund

Max.2x35W/830

EAN-Code: 4020856690459

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Nein
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel	A++ - E
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50° C
Bemessungslebensdauer	30.000 h
Sockel	GU10
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Druckguss

Produktabmessungen

Tiefe	100 mm
Breite	85 mm
Höhe	145 mm
Gewicht	298 g

Elektrische Kenndaten


Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 2 x 35W
Bemessungsleistungsaufnahme	max. 2 x 35W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	N/A
Lichtausbeute	Leuchtmittelabhängig

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Leuchtmittelabhängig
Farbtemperatur	Leuchtmittelabhängig
Farbwiedergabe	Leuchtmittelabhängig
System-Lumen	Leuchtmittelabhängig
Chip-Lumen	Leuchtmittelabhängig
Farbkonsistenz SDCM	< 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

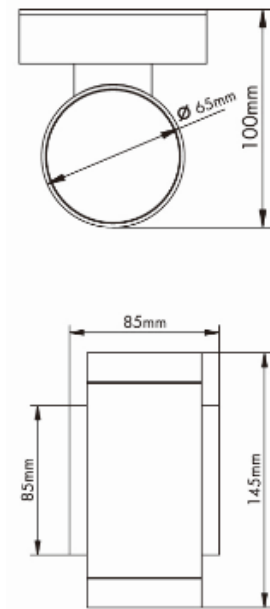

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP54 staub- und spritzwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Zubehör

Inklusive LED-Treiber