

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76301

Einbauleuchte Weiß

MEGATRON PLANEX LED Einbauleuchte GX53

EAN-Code: 4020856763016



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Nein
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich . Leuchtmittelabhängig	
Bemessungslebensdauer Leuchtmittelabhängig	
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Metall

Produktabmessungen

Einbautiefe	40 mm
Bohrlochdurchmesser	90 mm
Durchmesser	104 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	75 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Bis max. 15W
Bemessungsleistungsaufnahme	Bis max. 15W
Elektrischer Leistungsfaktor	Lampenabhängig
Dimmbar?	Leuchtmittelabhängig
Indikation Lampentyp	LED GX53
Lichtausbeute	Leuchtmittelabhängig


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	Leuchtmittelabhängig
Lichtfarbe	Leuchtmittelabhängig
Farbtemperatur	Leuchtmittelabhängig
Farbwiedergabe	Leuchtmittelabhängig
Nennlichtstrom	Leuchtmittelabhängig
Bemessungsnutzlichtstrom ...	Leuchtmittelabhängig
Lichtstromerhalt ¹	Leuchtmittelabhängig
Farbkonsistenz SDCM	Leuchtmittelabhängig

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

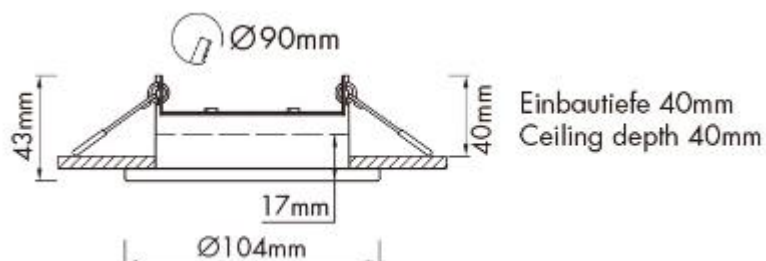

Empfohlene Leuchtmittel

MM27692, MM27694, MM27782, MM27784, MM27882, MM27982,
MM27984, MM27992, MM27994.

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Lampenfassung und 0,3m Kabel.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Klasse 2