

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76351

Einbauleuchte Stahl gebürstet
MEGATRON PLANEX LED Einbauleuchte GX53
EAN-Code: 4020856763511



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Nein
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Betriebstemperaturbereich . Leuchtmittelabhängig
 Bemessungslebensdauer Leuchtmittelabhängig
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N/PE
 Material Metall

Produktabmessungen

Einbautiefe 40 mm
 Bohrlochdurchmesser 90 mm
 Durchmesser 104 mm
 Höhe 43 mm
 Gewicht 75 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme Bis max. 11W
 Bemessungsleistungsaufnahme Bis max. 11W
 Elektrischer Leistungsfaktor Lampenabhängig
 Dimmbar? Leuchtmittelabhängig
 Indikation Lampentyp LED GX53
 Lichtausbeute Leuchtmittelabhängig


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung Leuchtmittelabhängig
 Lichtfarbe Leuchtmittelabhängig
 Farbtemperatur Leuchtmittelabhängig
 Farbwiedergabe Leuchtmittelabhängig
 Nennlichtstrom Leuchtmittelabhängig
 Bemessungsnutzlichtstrom ... Leuchtmittelabhängig
 Lichtstromerhalt¹ Leuchtmittelabhängig
 Farbkonsistenz SDCM Leuchtmittelabhängig

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

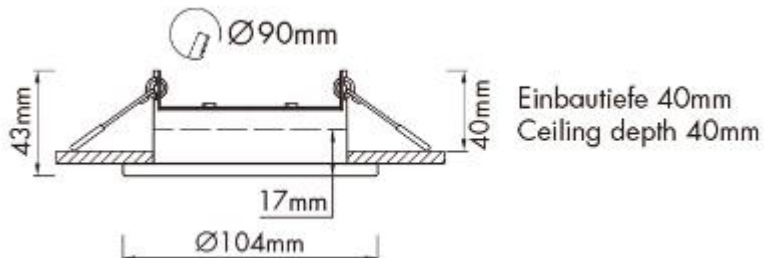

Empfohlene Leuchtmittel

MM27692, MM27694, MM27782, MM27784, MM27882, MM27982,
MM27984, MM27992, MM27994.

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Lampenfassung und 0,15m Kabel mit Anschlussbox und Steckklemme.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Klasse 2