


# Artikeldatenblatt



**MORION Prallschutz, Rechteck, Profilschutz 25/30/8, gelb/schwarz, zum Aufstecken, Länge: 1000 mm**

Artikel-Nr. 422.24.758

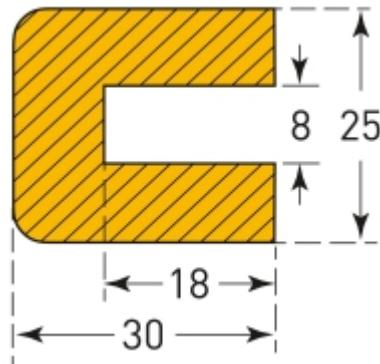

**MORION Prallschutz für Profile** warnt und schützt vor Gefahrenstellen, entschärft Kanten oder Profilleisten und verhindert Stoßverletzungen.

**Einsatzbereiche:** Für innen und außen, an Maschinen, Fahrzeugen, mobilem Inventar, an Wänden, Unterzügen und Durchgängen, im Lager-, Versand-, Produktionsbereich, an Transportwegen, Reinräumen, in Laboren und Kliniken.

## Merkmale für MORION Prallschutz für Profile

- Hochwertige Schutzelemente aus flexilem alterungsbeständigem Polyurethanschaum
- UV- und lösungsmittelbeständig, silikonfrei
- Zuschnitt leicht möglich (Messer)

## Eigenschaften

<b>Funktion</b>	Profilschutz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Material</b>	PU (Polyurethanschaum)
<b>Farbe</b>	gelb/schwarz
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Nut Breite</b>	8 mm
<b>Nut Tiefe</b>	18 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufstecken
<b>Einsatzbereich</b>	innen und außen
<b>Oberfläche</b>	mit Schutzfolie
<b>silikonfrei</b>	ja
<b>Eigenschaften</b>	UV- und lösemittelbeständig
<b>Temperaturbeständig</b>	von -40 bis +100 °
<b>Brandschutzklasse</b>	B2
<b>Gewicht</b>	0.60 kg