


NITECORE®

KEEP INNOVATING

NU05 V2 Mini Signal Headlamp

- Dual Color Light Sources
- USB-C Rechargeable
- One Hand Operable

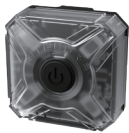

Features

- Lightweight and tiny warning light
- Utilizes 4 x high performance LEDs
- Dual white and red light sources
- Built-in rechargeable Li-ion battery with max runtime up to 47 hours
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- One-handed operable single switch design
- Available with 4 special modes
- Built-in power indicator to indicate the remaining battery power
- Constructed from durable PC material
- Ultralight and compact design
- Impact resistance to 1 meter

Specifications

Dimensions: 29.75mm x 29.5mm x 16.42mm
(1.17" x 1.16" x 0.65")
Weight: 11.1g (0.39oz)

Accessories


Standard Version: No additional accessories
NU05 V2 Kit: Headband, USB-C Charging Cable, Bike Mount

Technical Data


	Brightness	Runtime	Impact Resistance	Water Resistance
Red Indicator (Slow Flashing)	—	47h	1m	IP66
Red Light (Slow Flashing)	4 Lumens	10h		
Red Light (Quick Flashing)	4 Lumens	10h		
White Light (Slow Flashing)	40 Lumens	4h		
White Light (Constant-on)	40 Lumens	1h 45min		

NOTE: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (3.7V 120mAh). The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Charging Function

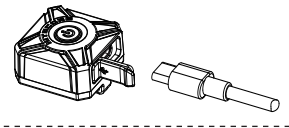

Bracket Installation

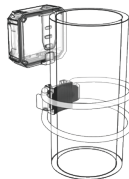

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Charging

The NU05 V2 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use. **Connecting to the External Power:** As illustrated, uncap the charging port and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging device) to the USB charging port to begin the charging process. **Charging Indicator:** During the charging process, the power indicator will flash to inform the user. When the battery is fully charged, the power indicator will turn on steadily.

- The charging time is approx. 1h 45min. (Charged via the 5V/1A adapter)
- The standby time is up to 12 months if the battery has been fully charged.
- During the charging process, the NU05 V2 can still be turned on. (The indicator will keep flashing in any mode.)
- The NU05 V2 will be automatically unlocked when charged in the Lockout Mode.

Operating Instructions

On / Off
On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on and access Red Indicator (Slow Flashing). Off: If there is no operation in 3 seconds after turning on, short press the Power Button again to turn it off and access the standby status.

Mode Selection

NU05 V2 has 4 special flashing modes and white light constant-on.

Within 3 seconds after turning on, short press the Power Button to cycle through "Red Indicator (Slow Flashing)" – Red Light (Slow Flashing) – Red Light (Quick Flashing) – White Light (Slow Flashing) – White Light (Constant-on) – Standby".

Lockout / Unlock

Lockout: When the light is on, hold the Power Button for 1 second to turn it off and access Lockout Mode. In Lockout Mode, the indicator will flash once to inform the user while pressing the Power Button each time.

Unlock: In Lockout Mode, hold the Power Button for 3 seconds to exit Lockout Mode and access Red Indicator (Slow Flashing).

Power Indication

When the NU05 V2 is in the standby status, hold the Power Button for 1 second and the power indicator will flash to indicate the remaining power of the battery:

1. Flashing three times indicates that the power is above 50%;
2. Flashing twice indicates that the power is below 50%;

3. Flashing once indicates that the power is below 10%.

Warnings

1. Please charge the battery before the first use.
2. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
3. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
4. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

(Deutsch)

Ladefunktion

Die NU05 V2 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Anschließen an eine externe Stromversorgung: Öffnen Sie den Ladeanschluss - wie abgebildet - und schließen Sie mit dem USB-Kabel ein externes Netzwerk (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder ein anderes USB-Ladegerät) an den USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten. **Ladeanzeige:** Während des Ladevorgangs blinkt die eingebaute Ladeanzeige. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladeanzeige stetig leuchtet.

- Die Ladezeit beträgt ca. 1h45min (geladen mit einem 5V/1A-Adapter).
- Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Während des Ladevorgangs kann die NU05 V2 eingeschaltet sein. (Die Anzeige blinkt dann).
- Die NU05 V2 wird automatisch entsperrt, wenn es im Sperr-Mode geladen wird.

- Die Ladezeit beträgt ca. 1h45min (geladen mit einem 5V/1A-Adapter).
- Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Während des Ladevorgangs kann die NU05 V2 eingeschaltet sein. (Die Anzeige blinkt dann).
- Die NU05 V2 wird automatisch entsperrt, wenn es im Sperr-Mode geladen wird.

Bedienungsanleitung

An/Aus

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um es einzuschalten und den Mode „roter Punkt“ (langsam blinkend) zu aktivieren.

Ausschalten: Wenn innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten keine weitere Bedienung erfolgt, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut kurz, um die NU05 V2 auszuschalten und in den Standby-Mode zu wechseln.

Mode-Auswahl

Die NU05 V2 verfügt über 4 spezielle Blinkmodi und weißes Dauerlicht. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten kurz die Einschalttaste, um zwischen den Modi "roter Punkt" (langsam Blinken) – "rotes

Licht" (langsam Blinken) – "rotes Licht" (schnelles Blinken) – "weißes Licht" (langsam Blinken) – "weißes Licht" (Dauerlicht) – "Standby" zu wechseln.

Sperren / Entsperren

Sperren: Wenn das Licht leuchtet, halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten und den Sperr-Mode aufzurufen. Wird im Sperr-Mode die Einschalttaste gedrückt, blinkt die Anzeige einmal, um den Benutzer zu informieren. **Entsperren:** Halten Sie im Sperr-Mode die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sperr-Mode zu verlassen und die Anzeige „roter Punkt“ (langsam blinken) aufzurufen.

Leistungsanzeige

Wenn sich die NU05 V2 im Standby-Mode befindet, halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt und die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen: 3-maliges Blinken für mehr als 50%; 2-maliges Blinken für weniger als 50%; 1-maliges Blinken für weniger als 10%.

Vorsichtshinweise

1. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Das Produkt enthält kleine Montageteile. Bitte halten Sie es daher von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
4. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NICHT, da sonst das Produkt möglicherweise beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Chargement

La NU05 V2 est équipée d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.

Connexion à l'alimentation externe : Comme illustré, enlevez le cache protégeant le port de charge et utilisez le câble USB pour connecter une

alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB, un ordinateur ou un autre périphérique de charge USB) au port de charge USB pour commencer le processus de charge.

- Indicateur de charge :** Pendant le processus de charge, l'indicateur d'alimentation clignotera pour informer l'utilisateur. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur d'alimentation s'allume régulièrement.
- Le temps de charge est d'environ 1h 45min. (Charge via l'adaptateur 5V/1A)
 - Le temps de veille peut aller jusqu'à 12 mois si la batterie a été complètement chargée.
 - Pendant le processus de charge, la NU05 V2 peut toujours être allumée. (L'indicateur continuera à clignoter quel que soit le mode.)
 - La NU05 V2 sera automatiquement déverrouillée lorsqu'elle est chargée en mode Lockout.

Mode d'emploi

On / Off
On : Lorsque le voyant est éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer et accéder à l'indicateur rouge (clignotement lent).
Off : S'il n'y a pas d'opération dans les 3 secondes suivant la mise sous tension, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre et accéder à l'état de veille.

Sélection du mode

La NU05 V2 dispose de 4 modes de clignotement spéciaux et d'une lumière blanche fixe. Dans les 3 secondes suivant la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour parcourir « Indicateur rouge (clignotement lent) – Lumière rouge (clignotement lent) – Lumière rouge (clignotement rapide) – Lumière blanche (clignotement lent) – Lumière blanche (fixe) – Veille ».

Verrouillage / Déverrouillage

Verrouillage : Lorsque le voyant est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde pour l'éteindre et accéder au mode de verrouillage. En mode verrouillage, l'indicateur clignote une fois pour informer l'utilisateur tout en appuyant sur le bouton d'alimentation à chaque fois. **Déverrouillage :** En mode verrouillage, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode de verrouillage et accéder à l'indicateur rouge (clignotement lent).

Indicateur de puissance

Lorsque la NU05 V2 est en mode veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde et l'indicateur d'alimentation clignote pour indiquer la puissance restante de la batterie :

1. Clignote trois fois indique que la puissance est supérieure à 50%;
2. Clignote deux fois indique que la puissance est

inférieure à 50%;
3. Clignote une fois indique que la puissance est inférieure à 10%.

Avertissements

1. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
2. Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une période prolongée.
3. Le produit contient de petites pièces d'assemblage. Veuillez le garder à l'écart des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
4. NE PAS démonter, modifier ou reconstruire le produit, sinon la garantie sera annulée et le produit pourrait être endommagé.

(Русский)

Зарядка

NU05 V2 оснащен умной системой зарядки. Пожалуйста, подзарядите аккумулятор перед первой эксплуатацией.

Подключение к внешнему источнику питания: откройте порт зарядки, как показано на иллюстрации, и используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптер, компьютера или другого зарядного устройства USB) к порту зарядки USB, чтобы начался заряд аккумулятора.

- Индикатор зарядки:** во время зарядки индикатор питания будет мигать, сообщая пользователю об уровне заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор питания начнет гореть беспрерывно.
- Время полного заряда составляет примерно 1 ч 45 мин. (при зарядке через адаптер 5 В/1А).
 - При полностью заряженном аккумуляторе аккумулятор может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.
 - Во время зарядки можно продолжать пользоваться фонарем (индикатор будет мигать в любом режиме)
 - NU05 V2 автоматически разблокируется, если начать заряжать его в режиме блокировки.

Инструкция по эксплуатации Включение / Выключение

Включение: при выключенном фонарике нажмите и сразу отпустите кнопку питания, чтобы его включить и перейти в режим работы индикатора красной лампочки (с медленным миганием).

Выключение: если после включения в течение 3 секунд не происходит никаких действий

с фонариком, нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы фонарик снова выключился и перешел в режим ожидания.

Выбор режима

NU05 V2 обладает 4 особыми режимами мигания и режимом беспрерывного освещения белым светом. В течение 3 секунд после включения нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы выбрать один из следующих режимов: Красный свет индикатора (медленное мигание) – Красный свет (медленное мигание) – Красный свет (быстрое мигание) – Белый свет (медленное мигание) – Белый свет (беспрерывно).

Блокировка / Разблокировка

Блокировка: при включенном фонарике нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы выключить свет и перейти в режим блокировки. В режиме блокировки индикатор будет однократно мигать, информируя пользователя о каждом нажатии на кнопку. **Разблокировка:** в режиме блокировки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима блокировки и перейти в режим мигания красной лампочки индикатора.

Индикатор питания

Когда NU05 V2 находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, индикатор питания начнет мигать, сообщая таким образом об оставшемся заряде аккумулятора:

1. Трехкратное мигание означает, что заряда осталось свыше 50%;
2. Двукратное мигание означает, что заряда осталось меньше 50%;
3. Однократное мигание означает, что заряда осталось меньше 10%.

Предостережения

1. Пожалуйста, подзарядите аккумулятор перед первичной эксплуатацией.
2. Пожалуйста, регулярно подзаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, если не эксплуатируете устройство продолжительное время.
3. Устройство содержит мелкие сборочные детали. Пожалуйста, держите его подальше от детей во избежание опасности попадания мелких деталей в дыхательные пути и дальнейшего удушья.
4. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ разбирайте, НЕ модифицируйте и НЕ реконструируйте устройство. В противном случае гарантия будет аннулирована, а устройство может быть повреждено.

(日本語)

充電方法
NU05 V2 は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。
外部電源への接続: 図のように充電ポートのキャップをあけて USB ケーブルをさし込み、外部電源 (USB アダプター、PC、ポータブルバッテリーなど) へ接続すると自動的に充電が始まります。
充電インジケータ: 充電中はインジケータが点滅します。フル充電されると点灯状態へと変わります。
● 充電時間はおよそ 1 時間 45 分です (5V / 1A アダプターの場合)。
● フル充電からのスタンバイ時間は 12 ヶ月です。
● 充電中も本体を点灯させることができます (インジケータはどの点灯モードでも点滅します)。
● ロックアウトモードで充電すると自動的にアンロックされますのでご注意ください。

操作方法
オン/オフ
オン: ライトがオフの時、パワーボタンを短く押すとオンになり、赤色インジケータがゆっくり点滅します。オフ: ライトがオンになって 3 秒間以上たつてからパワーボタンを短く押すと、ライトが消えてスタンバイ状態になります。
モードの選択
NU05 V2 には 4 つの点滅モードと白色点灯モードがあります。
ライトがオンになってから 3 秒以内にパワーボタンを短く押すとモード遷移のように切りかわります: 赤色インジケータ (ゆっくり点滅) → 赤色灯 (ゆっくり点滅) → 赤色灯 (速く点滅) → 白色灯 (ゆっくり点滅) → 白色灯 (点灯) → スタンバイ。

ロックアウト / アンロック
ロックアウト: ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒以上長押しするとライトが消えてロックアウトモードになります。ロックアウトモードでは、パワーボタンを押すとインジケータが 1 回点滅してロックアウト状態であることをお知らせします。
アンロック: ロックアウトモードで、パワーボタンを 3 秒以上長押しするとアンロックされて赤色インジケータが点滅します。

パワーインジケータ
NU05 V2 がスタンバイ状態の時、パワーボタンを 1 秒押すとパワーインジケータが点滅して電池残量を通知します。
1. 残量が 50% 以上の時は 3 回点滅します。
2. 残量が 50% 未満の時は 2 回点滅します。
3. 残量が 10% 以下のときは 1 回点滅します。

注意
1. 初めて使用する前に一度充電してください。
2. 長期間使わない場合は 3 ヶ月に 1 度充電してください。

3. 製品には小さなパーツが含まれます。誤飲などの事故を防ぐために、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
4. 分解や改造、再組立をおこなわないでください。故障の原因になります。

(한국어)

충전
NU05 V2 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
외부 전원 에 연결: 그림과 같이 충전 포트의 캡을 풀고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.
충전 표시등: 충전이 진행되는 동안 전원 표시등이 깜박여 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전 되면 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.
● 충전 시간은 약 1 시간 45 분입니다. (5V/1A 어댑터를 통해 충전시).
● 배터리가 완전히 충전된 경우 대기 시간은 최대 12 개월입니다.
● 충전 중에 NU05 V2 를 계속 켜 수 있습니다. (표시등은 모든 모드에서 계속 깜박입니다).
● NU05 V2 는 잠금 모드에서 충전하면 자동으로 잠금 해제됩니다.

사용 설명서
On / Off
On: 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 켜고 빨간색 표시등 (천천히 깜박임) 에 액세스합니다. Off: 전원을 켜 후 3 초 동안 조작이 없으면 전원 버튼을 다시 짧게 눌러 전원을 끄고 대기 상태로 진입합니다.
모드 선택
NU05 V2 에는 4 가지 특수 깜박임 모드와 백색광 모드가 있습니다.
전원을 켜 후 3 초 이내에 전원 버튼을 짧게 눌러 "빨간색 표시등 (느리게 깜박임) - 빨간색 표시등 (느리게 깜박임) - 빨간색 표시등 (빠르게 깜박임) - 흰색 표시등 (느리게 깜박임) - 백색광 (켜짐) 을 순환합니다. -) - 대기".

Lockout / Unlock
잠금: 표시등이 켜져 있을 때 전원 버튼을 1 초 동안 눌러 전원을 끄고 잠금 모드에 액세스합니다. 잠금 모드에서 표시기는 전원 버튼을 누를 때마다 사용자에게 알리기 위해 한 번 깜박입니다. 잠금 해제: 잠금 모드에서 전원 버튼을 3 초 동안 눌러 잠금 모드를 종료하고 빨간색 표시기에 액세스합니다 (천천히 깜박임).

전원 표시
NU05 V2 가 대기 상태에 있을 때 전원 버튼을 1 초 동안 누르고 있으면 배터리의 남은 전력을 나타내기

위해 전원 표시등이 깜박입니다.
1. 세 번 깜박이면 전력이 50% 이상임을 나타냅니다.
2. 두 번 깜박이면 전력이 50% 미만임을 나타냅니다.
3. 한 번 깜박이면 전력이 10% 미만임을 나타냅니다.
경고
1. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
2. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월 마다 충전해 주십시오.
3. 제품에는 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다. 질식이나 질식의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 제품을 분해, 개조, 개조하지 마십시오. 그렇지 않으면 보증이 무효화되고 제품이 손상될 수 있습니다.

(Italiano)

Ricarica
La NU05 V2 è dotata di un sistema di ricarica intelligente. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
Connettere ad una fonte di alimentazione
Esterna: Come illustrato, aprire la porta di ricarica e utilizzare il cavo USB per collegare un'alimentazione esterna (ad esempio un adattatore USB, un computer o un altro dispositivo di ricarica USB) alla porta di ricarica USB per iniziare il processo di ricarica.
Indicatore di Carica: Durante il processo di carica, l'indicatore di alimentazione lampeggia per informare l'utente. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di potenza si accende costantemente.
● Il tempo di ricarica è di circa 1h 45min. (Caricato tramite l'adattatore 5V/1A)
● Il tempo di standby è fino a 12 mesi se la batteria è stata completamente caricata.
● Durante il processo di carica, la NU05 V2 può essere accesa. (L'indicatore continuerà a lampeggiare in qualsiasi modalità).
● La NU05 V2 sarà automaticamente sbloccata se viene caricata trovandosi in modalità Lockout.

Istruzioni D'uso
Accensione e Spegnimento
Accensione:Quando la torcia è spenta, premere brevemente il pulsante di accensione per accenderla e accedere all'indicatore rosso (lampeggio lento). Spegnimento: Se non avviene nessun'altra operazione nei 3 secondi successivi l'accensione, premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per spegnere la torcia e accedere allo stato di standby.

Selezione della Modalità Luminosa
La NU05 V2 ha 4 modalità speciali lampeggianti ed una luce bianca costante.

Entro 3 secondi dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per passare da "Indicatore rosso (lampeggio lento) - Luce rossa (lampeggio lento) - Luce rossa (lampeggio rapido) - Luce bianca (lampeggio lento) - Luce bianca (accensione costante) - Standby".

Blocco e Sblocco
Blocco (Lockout): Quando la torcia è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per procedere allo spegnimento della torcia ed accedere alla modalità di Lockout. In modalità Lockout, l'indicatore lampeggerà una volta per informare l'utente ogni volta che si tenterà di premere il pulsante di accensione.
Sblocco (Unlock): In modalità Lockout, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi in modo da uscire dalla modalità Lockout ed accedere alla modalità luminosa indicatore rosso (lampeggio lento).

Indicatore di Carica
Quando la NU05 V2 è in stato di standby, tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo e l'indicatore di alimentazione lampeggerà per indicare la carica residua della batteria:
1. Tre lampeggi indicano che la carica è superiore al 50%;
2. Due lampeggi indicano che la carica è inferiore al 50%;
3. Un unico lampeggio indica che la carica è inferiore al 10%.

Avvertenze
1. Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
2. Si raccomanda di ricaricare il prodotto ogni 3 mesi, se lasciato inutilizzato per un tempo prolungato.
3. Il prodotto contiene piccole parti di montaggio. Si raccomanda di tenerlo lontano dai bambini per evitare il pericolo di soffocamento.
4. NON smontare, modificare o ricostruire il prodotto, altrimenti la garanzia sarà annullata ed il prodotto potrebbe essere danneggiato.

(Українська)

Зарядка
NU05 V2 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, заряджайте акумулятор перед першим використанням.
Підключення до зовнішнього джерела живлення: Як показано на малюнку, зніміть кришку з порту зарядки та за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішнйи джерело живлення (наприклад, USB-адаптер, комп'ютер або інший

зарядний пристрій USB) до USB-порту зарядки, щоб почати процес заряджання.
Індикатор заряджання: під час процесу заряджання індикатор живлення буде блимати, щоб повідомити користувача. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор живлення буде постійно світитися.
● Час зарядки приблиз. 1 год 45 хв. (Заряджається через адаптер 5V/1A)
● Час роботи в режимі очікування становить до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений.
● Під час процесу заряджання NU05 V2 все ще може вимкнути. (Індикатор буде блимати в будь-якому режимі).
● NU05 V2 буде автоматично розблоковано під час заряджання в режимі блокування.

Інструкція з експлуатації
Увімкнення/Вимкнення
Увімкнення: коли світло не горить, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути та отримати доступ до червоного індикатора (повільно блимає).
Вимкнення: якщо протягом 3 секунд після увімкнення не виконujete жодних операцій, натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути та перейти в режим очікування.

Вибір режиму
NU05 V2 має 4 спеціальні режими миготіння та постійне включення білого світла.
Протягом 3 секунд після увімкнення натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між «Червоний індикатор (повільне блимання) – Червоне світло (повільне миготіння) – Червоне світло (швидке миготіння) – Біле світло (повільне миготіння) – Біле світло (постійно горить) – Режим очікування».

Блокування/Розблокування
Блокування: коли світло горить, утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб вимкнути та отримати доступ до режиму блокування. У режимі блокування індикатор блимне один раз, щоб повідомити користувача, кожен раз натискаючи кнопку живлення.
Розблокування: у режимі блокування утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб вийти з режиму блокування та отримати доступ до червоного індикатора (повільно блимає).

Індикація живлення
Коли NU05 V2 перебуває в режимі очікування, утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, і індикатор живлення почне блимати, щоб вказати на залишок рівня заряду акумулятору:
1. Тричі миготіння означає, що потужність вище 50%;
2. Двічі миготіння означає, що потужність нижче

50%;
3. Один раз миготіння означає, що потужність нижче 10%.

Увага
1. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.
2. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
3. Виріб містить невеликі складальні деталі. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути небезпеки удення або задиху.
4. НЕ розбирайте, модифікуйте або реконструйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.

(Polski)

Ładowanie
Urządzenie NU05 V2 jest wyposażone w inteligentny system ładowania. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.
Podłączanie do zasilania zewnętrznego: Jak pokazano na ilustracji, należy odłączyć port ładowania i za pomocą kabla USB podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. zasilacz USB, komputer lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania USB, aby rozpocząć proces ładowania.
Wskaźnik ładowania: Podczas procesu ładowania wskaźnik zasilania będzie migał, informując o tym użytkownika. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zasilania będzie świecił w sposób ciągły.
● Czas ładowania wynosi ok. 1 godz. 45 min (ładowanie za pomocą zasilacza 5V/1A).
● Czas czuwania wynosi do 12 miesięcy, jeśli akumulator został w pełni naładowany.
● Podczas procesu ładowania urządzenie NU05 V2 może być nadal włączone. (Wskaźnik będzie migał w dowolnym trybie).
● Urządzenie NU05 V2 zostanie automatycznie odblokowane po naładowaniu w trybie blokady.

Instrukcja obsługi
Włączanie/wyłączanie
Wt: Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je włączyć i uzyskać dostęp do czerwonego wskaźnika (wolno migającego). Wyłączenie: Jeśli w ciągu 3 sekund po włączeniu nie zostanie wykonana żadna operacja, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i przejść do stanu gotowości.

Wybór trybu
NU05 V2 posiada 4 specjalne tryby migania i stałe

białe światło.
W ciągu 3 sekund po włączeniu, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przełączenie pomiędzy trybami "Czerwony wskaźnik (wolno migający) - Czerwone światło (wolno migające) - Czerwone światło (szybko migające) - Białe światło (wolno migające) - Białe światło (stałe włączone) - Stan gotowości".

Blokada / Odblokowanie
Blokada: Kiedy wskaźnik jest włączony, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby go wyłączyć i przejść do trybu blokady. W trybie Blokady wskaźnik mignie raz, aby poinformować użytkownika o tym fakcie, podczas każdorazowego naciśnięcia Przycisku Zasilania.
Odblokowanie: W Trybie Blokady, przytrzymaj Przycisk Zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść z Trybu Blokady i uzyskać dostęp do Czerwonego Wskaźnika (wolno migającego).

Wskaźnik zasilania
Gdy urządzenie NU05 V2 znajduje się w stanie gotowości, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę, a wskaźnik zasilania zacznie migać, wskazując pozostałą moc baterii:
1. Trzykrotne mignięcie oznacza, że poziom naładowania wynosi ponad 50%;
2. Dwukrotne mignięcie oznacza, że poziom naładowania jest niższy niż 50%;
3. Jednokrotne mignięcie oznacza, że moc jest niższa niż 10%.

Ostrzeżenia
1. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię.
2. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go co 3 miesiące.
3. Produkt zawiera małe części do montażu. Należy je przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uduszenia.
4. NIE demontować, modyfikować ani przerabować produktu, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a produkt może ulec uszkodzeniu.

(简体中文)

充电
NU05 V2 自带智能充电功能，初次使用，请先对本产品进行充电。
连接电源: 如图所示，掀开机身的 USB 保护盖，把 USB 充电线一端连接至 USB 插孔，另一端接上电源(适配器、电脑或其他充电设备) 即可充电。
充电提示: 当 NU05 V2 处于正常充电状态下，机身内的红色指示灯闪烁提示，当指示灯长亮，表示充电完成。

● 充电时间约为 1 小时 45 分钟。(5V/1A 适配器)
● 满电时，待机时间约为 1 年。
● 充电时，可正常开启 (开启任何模式，红色指示灯仍保持闪烁充电提示。)
● 在锁定状态下进行充电，NU05 V2 将会自动解除锁定。

操作说明
开启 / 关闭
开启: 在关闭状态下，短按 1 次开关按键，NU05 V2 开启并进入指示灯慢闪功能。
关闭: 当开启后的 3 秒内，如没有任何按键操作，再次短按 1 次开关按键，NU05 V2 随即关闭并进入待机状态。

功能切换
NU05 V2 设有 4 种特殊功能及白光照明功能。
在 NU05 V2 开启后的 3 秒内，按下开关按键即可进行功能切换，按: 红色指示灯 (慢闪) → 红光 (慢闪) → 红光 (快闪) → 白光 (慢闪) → 白光 (照明) → 待机，顺序循环切换。
锁定 / 解锁
锁定: 在开启状态下，长按开关按键 1 秒，NU05 V2 随即关闭并锁定。锁定后，每按下开关按键，指示灯会闪烁 1 次提示。
解锁: 在锁定状态下，长按开关按键 3 秒，NU05 V2 随即解锁并进入指示灯慢闪模式。

电量提示
当 NU05 V2 处于待机状态时，长按开关按键 1 秒，指示灯将以闪烁方式提示剩余电量:
1. 闪烁 3 次表示电量大于 50%;
2. 闪烁 2 次表示电量少于 50%;
3. 闪烁 1 次表示电量少于 10%，将近耗尽。

注意事项
1. 初次使用前，请先对本品进行充电。
2. 当长时间储存本品，请于 3 个月充电一次。
3. 本产品包装含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
4. 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并可损坏坏本品。

保固
NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。本保固规则不适用于以下情况:
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn
※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

Worldwide Warranty Service

Model number	Date of purchase
Serial number	Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email: service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83862723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F,
No. 1021 Gaopu Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510653, Guangdong, China





Thanks for purchasing NITECORE!
Please find us on facebook: NITECORE Flashlight
Made in China
NU1504055222