


KYKLOP RIPPLE | WANDLEUCHTE | ROST

2318051009

nordlux®

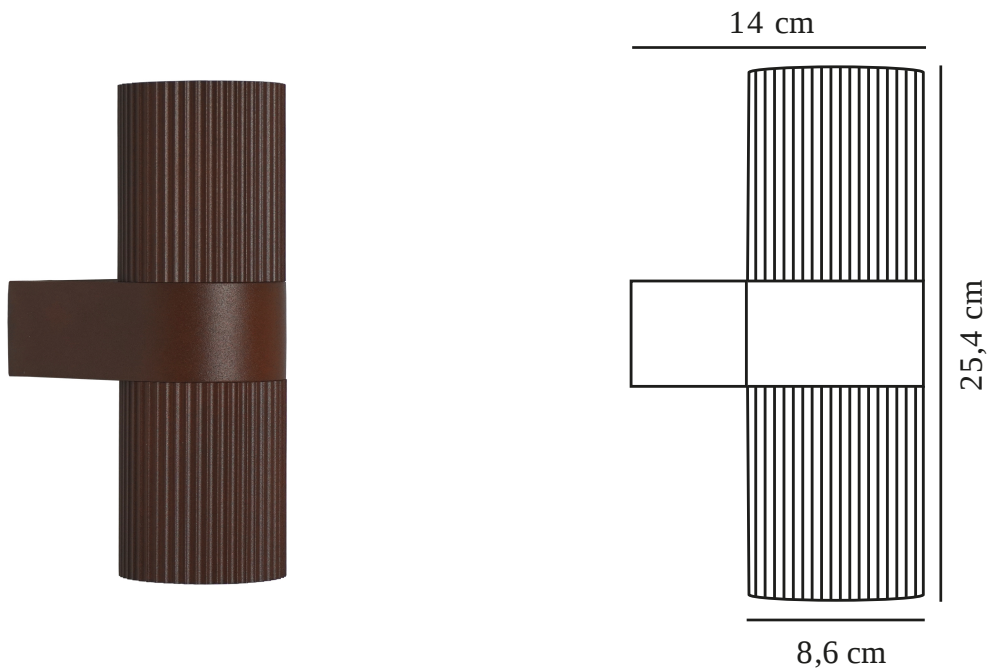

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP54
Maximale Lampenleistung (W):
2x25W
Klasse (Klasse 1, Klasse 2,
Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: GU10
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Aluminium
Sekundärmaterial: Glas
Farbe: Rost

Höhe (cm): 25.4
Breite (cm): 8.6
Schirmdurchmesser (cm): 8.6
Außenbereich-Basisabmessungen
(cm): 8.6
Länge (cm): 8.6
Projektion (cm): 14.1
Direkt in die Isolierung montieren:
False

EAN: 5704924015519
TUN: 2323182

Artikelnummer: 2318051009
Stück pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Höhe (cm): 26.5
Verkaufsbox Breite (cm): 14.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 9.5
Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0037
Produkt Nettogewicht (kg): 0.935

• Schöne, geriffelte Oberfläche • Parallelschaltung möglich

Kyklop Ripple ist eine moderne und elegante Wandleuchte, die von dem dänischen Designerduo Says Who entworfen wurde. Das Licht wird sowohl nach oben als auch nach unten geworfen, wodurch ein interessanter Lichteffekt an der Wand entsteht. Hergestellt aus braunem Metall mit einer schönen, geriffelten Oberfläche.