



Handtacker J-25

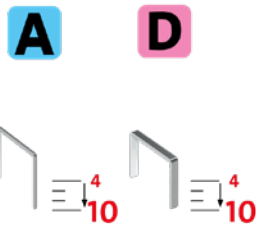

- Der kleine Profitacker mit langlebigem, besonders rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für die verschiedensten Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt.
- Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern H und G
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammeraustritt an

Artikelnummer	030-0468
Ladekapazität	150 x Feindrahtklammer A Typ 53 85 x Flachdrahtklammer D Typ 53F 150 x Feindrahtklammer H Typ 37 85 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm) Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Heftrandmatten (Glaswolle) Alu-Kaschierungen Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm)
Features	Griff-Verriegelung Klammersichtfenster Sicherheitsentriegelung Klammeraustrittsanzeige
Lademechanik	Unterlader

 Handtacker J-25



Auf der rechten Seite des Tackers sind Informationen zur Klammerverarbeitung eingeprägt.



Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Fein-bzw. Flachdrahtklammern eingestellt werden.



Der offene Klammerkanal zeigt den aktuellen Füllstand der Heftklammern an.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammerraustritt an