


Handtacker J-29

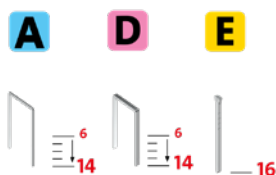

- Starker Profitacker mit Zink-Druckguss-Gehäuse für Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt.
- Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 6 bis 14 mm und Nägel bis 16 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern H und G
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert
- Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
- Richtige Schlagkraft für Weich- oder Hartholz
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammeraustritt an

Artikelnummer	030-0467
EAN-Nr.	4009729082478
Ladekapazität	150 x Feindrahtklammer A Typ 53 85 x Flachdrahtklammer D Typ 53F 85 x Nägel E Typ J 150 x Feindrahtklammer H Typ 37 85 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm) Drahtgeflecht dünne Holzleisten Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Heftrandmatten (Glaswolle) Alu-Kaschierungen Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm) Teerpappe Hartfaserplatten (2-6 mm) Zierleisten/ Eckleisten
Features	Griff-Verriegelung Klammersichtfenster Distanzanschlag Schlagkraftregulierung Nase Sicherheitsentriegelung Klammeraustrittsanzeige
Lademechanik	Unterlader

Handtacker J-29



Durch die schmale und lange „Nase“ des Tackers wird auch ein präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.




Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Nägeln, Fein- bzw. Flachdrahtklammern eingestellt werden.



Auf der rechten Seite des Tackers sind Informationen zur Klammerverarbeitung eingepreßt.

Handtacker J-29

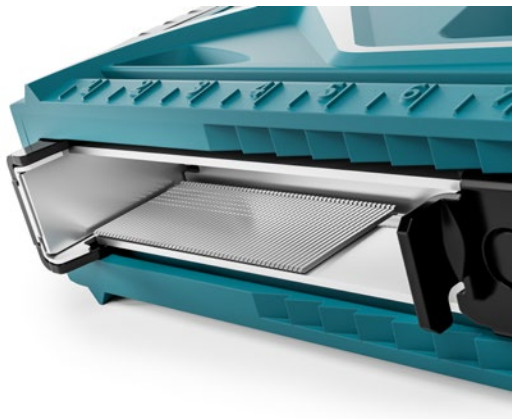

Nägel werden auf die untere Seite in den Tacker eingelegt.




Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige



Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch



Mit Hilfe des Distanzanschlags kann eine Klammerreihe absolut parallel auf einer Höhe getackert werden.

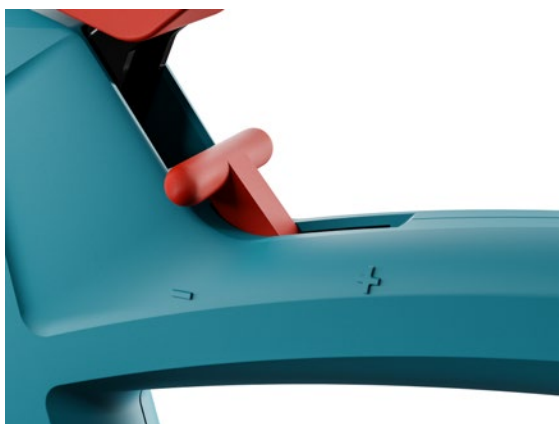

Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz verwendet wird dank mechanischer Schlagkrafteinstellung