

PCE Datenblatt


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 05721-sr |
| Bezeichnung | Schutzkontaktstecker 2SL IP54 rot Serie TopTaurus2 |
| Langbeschreibung | Schutzkontaktstecker Serie TopTaurus2 Farbe: schwarz-rot, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube Schutzkontakte: zweifaches Erdungssystem 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzzart: IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399454684 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,100 kg |
| Verpackungsmenge | 20 |
| Mindestbestellmenge | 20 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 9.0 | EC000242 |
| Ausführung | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzzart (IP) | IP54 |
| Steckrichtung | gerade |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Farbe | rot |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Ja |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| K (Kabel Ø) | 6-14 mm |
| SW | 21 mm |
| Leitung flexibel | 0,75-2,5 mm ² |
| Kontaktschrauben | 80 Ncm |
| Zugentlastung | 400 Ncm |
| Abmantelungslänge | 30 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 - 40 °C |
| IK-Code *) | IK10 |



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

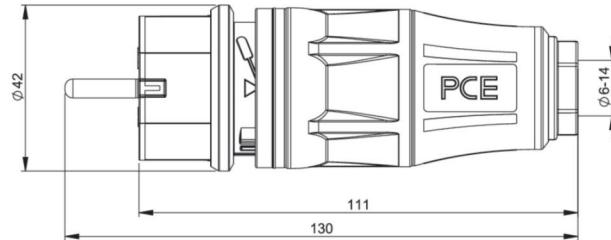

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=05721-sr>