



### Kunden-Service

Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

#### Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31  
57078 Siegen  
[service@schellenberg.de](mailto:service@schellenberg.de)  
[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

#### Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 - 21.00 Uhr  
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr  
Tel 0271 89056-444  
Fax 0271 89056-398

# Schlüsselschalter





Art. Nr. 25101



inkl. 3 Schlüssel

Art. Nr. 25102



oder

inkl. 3 Schlüssel

## SICHERHEIT UND HINWEISE




Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Kunden-Service.

Alle Reparaturen am Produkt müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen- und zu Sachschäden führen (Verletzung, Stromschlag und Brand).

- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann durchführen.
- Das Produkt und alle Verpackungsmittel sind keine Spielzeuge. Weisen Sie auch Kinder auf die damit verbundenen Gefahren hin und halten Sie sie von ihnen fern.
- Die Anschlussleitung darf nicht parallel zu anderen Stromleitungen verlegt werden.
- Das Produkt nur in Verbindung mit den von Schellenberg freigegebenen Antrieben betreiben.

## MONTAGE

### MONTAGESCHRITTE

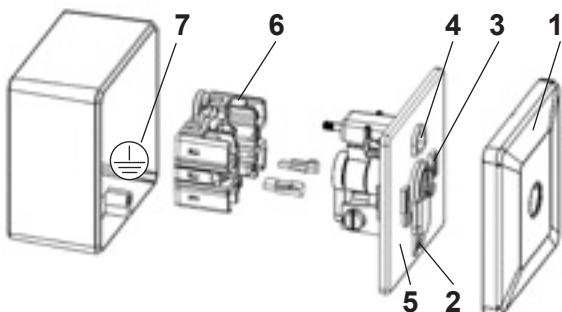


- 1 Abdeckplatte lösen.
- 2 Untere Schraube lösen.
- 3 Schlüssel einführen, nach links drehen und in dieser Lage halten.
- 4 Die unter der Entriegelungsklappe sitzende Schraube lösen.
- 5 Schließplatte abnehmen.
- 6 Schalteinsatz entnehmen und Kabel anklemmen.
- 7 Schutzleiter im Gehäuse verkabeln. Den Schalteinsatz wieder in das Gehäuse montieren und die Kabel sorgfältig verlegen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge von Punkt 5 nach 1.

## UMSCHALTUNG TAST-/RAST-FUNKTION

Rote Rastsperren ganz eindrücken = Tast-Funktion.




Rote Rastsperren halb eindrücken = Rast-Funktion.

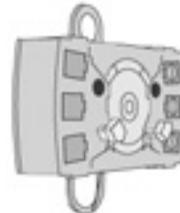


## ANSCHLUSS AN EINEN ROHRMOTOR

Anschlussbild für einen Rohrmotor (Tast- oder Rastbetrieb).

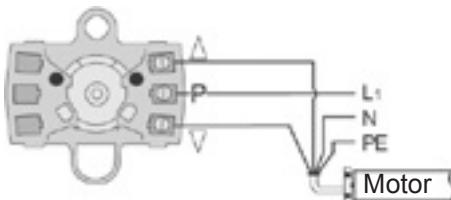


## ANSCHLUSS AN EINEN TORANTRIEB (Tastbetrieb)

Anschluss auf den Schalteingang der Steuerplatine des Antriebs (Start). Potentialfreier Kontakt.

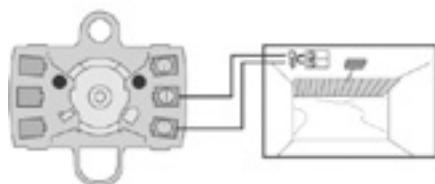

## ANSCHLUSS AN ZWEI TORANTRIEBE (Tastbetrieb)

Anschlüsse auf die Schalteingänge der Steuerplatten der Antriebe (Start). Potentialfreier Kontakt.

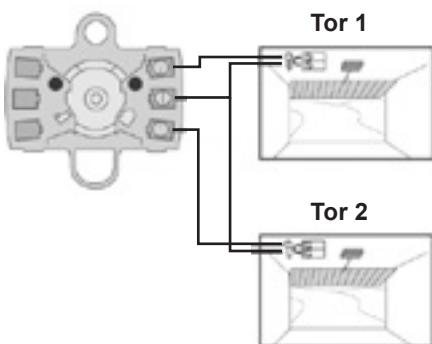

## CE-ERKLÄRUNG UND KONFORMITÄT

Das Produkt (Art. Nr. 25101 / Art. Nr. 25102) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektronischen Hausmüll abgegeben werden

## TECHNISCHE DATEN

<b>Typ</b>	<b>Schlüsselschalter</b>
<b>Artikelnummer Aufputz</b>	<b>25101</b>
<b>Artikelnummer Unterputz</b>	<b>25102</b>
<b>Netzspannung</b>	<b>250 V/AC</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>max. 10 A</b>
<b>Kontakte</b>	<b>2-polig</b>
<b>Maße</b>	<b>Breite: 81 mm Höhe: 81 mm Tiefe (UP): 58 mm Tiefe (AP): 52 mm</b>
<b>Kabellänge max.</b>	<b>10 m</b>
<b>Ø Kabel</b>	<b>2 x 0,50 - 0,95 mm<sup>2</sup></b>