


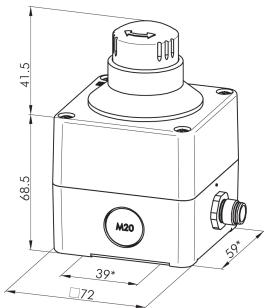

**Not-Halt-Taste im Gehäuse mit M12-Anschluss - 2Ö+1S
SIL_QRBUVOOI_M12**

Beschreibung:

mit Schaltstellungsanzeige und gelbem Blockierschutzkragen. Die Not-Halt-Taste ist durch Drehen entriegelbar und entspricht EN ISO 13850, VDE 0660, Teil 200, IEC/EN 60947-5-1 und IEC/EN 60947-5-5. Technische Daten der Kontaktgeber siehe vorige Seite.
Befestigungsbohrung Ø 4,2 mm



Rubrik:

Iso-Gehäuse bestückt

Baureihe:

SIL

Schutzart:

IP65

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

2Ö + 1S

Farbe

Unterteil dunkelgrau/Oberteil gelb

Entriegelung:

Rechts- und Linksdrehung

Schaltstellungsanzeige:

ja

Überlastsicher:

ja

Leitungseinführung:

M12 8-polig, A-kodiert

Blockierschutzkragen:

ja

Bestückt:

ja