




**Not-Halt-Taste im Gehäuse mit M12-Anschluss - 2Ö+1S
SIL_QRSKUVOOIM12**

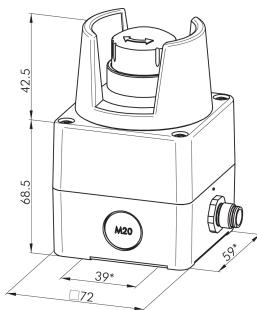

Beschreibung:

mit Schaltstellungsanzeige und gelbem Schutzkragen. Die Not-Halt-Taste ist durch Drehen entriegelbar und entspricht EN ISO 13850, VDE 0660, Teil 200, IEC/EN 60947-5-1 und IEC/EN 60947-5-5. Technische Daten der Kontaktgeber siehe vorige Seite. Befestigungsbohrung Ø 4,2 mm

Rubrik:

Iso-Gehäuse bestückt

Baureihe:

SIL

Schutzart:

IP65

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

2Ö + 1S

Farbe

Unterteil dunkelgrau/Oberteil gelb

Blockierschutzkragen:

ja

Zustimmfunktion:

nein

Entriegelung:

Rechts- und Linksdrehung

Schaltstellungsanzeige:

ja

Überlistsicher:

ja

Leitungseinführung:

M12 8-polig, A-kodiert

Bestückt:

ja