

Dieser Schweißhelm ist mit einem Klappfenster der Dunkelstufe 11 für gute Sicht beim Schweißen und einem transparenten festen Fenster für eine klare Sicht in Schweißpausen oder beim Schleifen ausgestattet. Dieser Helm ist ideal für das Elektroden- oder MIG-Schweißen bis 200 A.

EIGENSCHAFTEN

• Helm mit 2 Fenstern und Kopfband :

- 1 Vorsatzscheibe Stufe 11, hochklappbar
- 1 klare Vorsatzscheibe für klare Sicht in Schweißpausen oder für Schleifarbeiten
- Gesicht und Hals vollständig geschützt
- Ideal für E-Hand (MMA) und MIG bis 200 A



TECHNISCHE DATEN

Helligkeitsstufe	0
Dunkelstufe	11
Verschlusszeit	manuell
Öffnungszeit	manuell
Sichtfeld	97x80 mm
Energie	-
Gewicht	425 g
Einstellungen	-
Anwendungsbereiche	MMA 25 ▶ 150 / TIG 25 ▶ 175 / MIG-MAG 25 ▶ 200
Normen	CE / EN166 / EN175 / EN169 /


OPTIONEN

Schutzhülle für Schweißhelm
043299




Schweißband
043466

x2

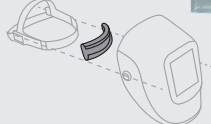

Vorsatz-scheiben

 

a		b	
a	110 x 90 (x5)	076815	110 x 90 (x5)
b	110 x 90 (x5)	040816	