


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast
Insulator	Thermoplastic
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Vergoldet
Contact Surface	Gold plated
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC @ 1min
Test Voltage	500 V AC @ 1min
Nennstrom	5 A
Current Rating	5 A
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C
Temperature Range	-20 °C ... +80 °C
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request



© W+P PRODUCTS

Passende Produkte:
Compatible Products:
W100 W101 W102

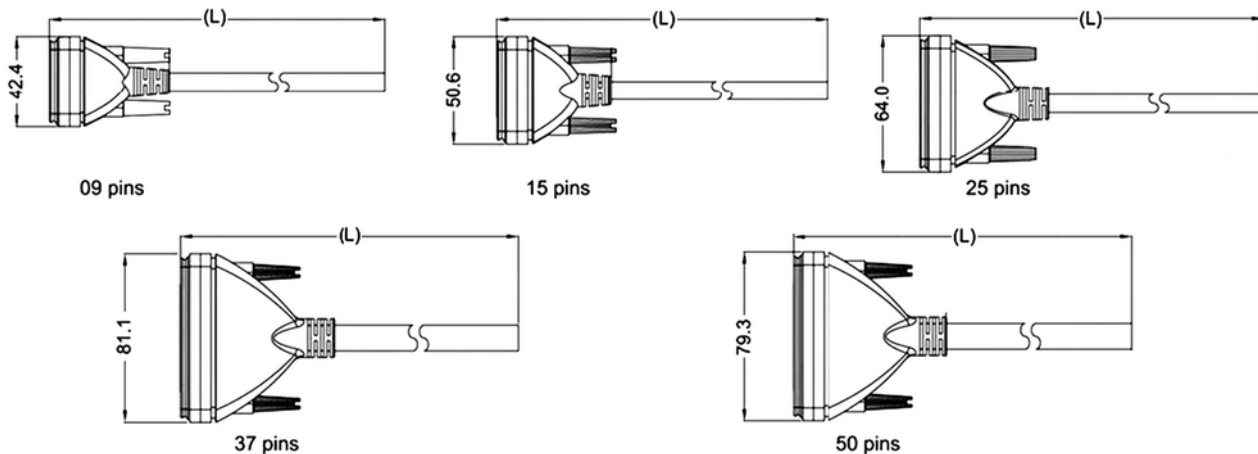

Style of Cable: UL2464
Leads: AWG24

Series	Connector A *	Type A *	Length *	Connector B *	Type B *
WA100	15	1	0500	00	0
	09 15 25 37 50 D-SUB Kontakte D-SUB Contacts	1 Stiftkontakte Male terminals 2 Buchsenkontakte Female terminals	XXXX Länge in cm Length in cm	00 Kein Verbinder No connector 09 15 25 37 50 D-SUB Kontakte D-SUB contacts 15HD 15-pol. HD D-SUB 15 contacts HD D-SUB 99 Kundenspezifisch Customer-specific	0 Kein Verbinder No connector 1 Stiftkontakte Male terminals 2 Buchsenkontakte Female terminals 9 Kundenspezifisch Customer-specific

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.