

Produktdatenblatt



7676100 Wi-Fi BLE 50W GU10 GLASS 922-65 RGB1PF/6 - 15,99 EUR

Smarte Lampe, steuerbar ueber WLAN in der WiZ App oder per WiZCLICK, 16 Millionen Farben (2200-6500K + RGB)

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4,7
Ersatzwattage	
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	345
Kelvin	2200-6500 (RGB)
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmefekt	Wireless Dim

Service

2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	durchsichtig

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	CHF

Codes

EAN Artikel	8720169076761
EAN Verpackungseinheit	8720169076778
Bestellnummer (EOC)	872016907676100
Interne Nr. Signify (GPC)	929003772322

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	110
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 658
Palette (brutto)/kg	13,02

Mengen


Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	150
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	175

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,50	5,00	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,5	15,1	22,2
Palette in cm (H/B/T)	116,20	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

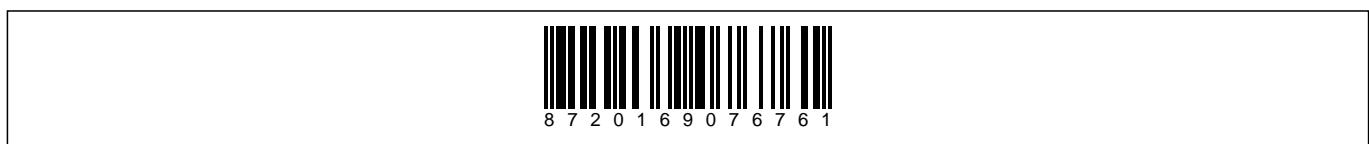

Ausstellungsdatum: 06.06.2024

Signify

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.