



STECKVERBINDERSYSTEM AC 166-1/3 ZEL

Zugentlastungen und Abdeckkappen
für AC 166 G
3-polig




Technische Angaben

Anschluss	Kabelaussch Typ "R": Rundleitung Ø 6,5 - 8,3 mm Typ "F": 2 Rundleitungen bis Ø 4,5 mm Typ "F": Flachleitung bis 4,5 mm
Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Schraube	C 2,9 x 13 mm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drehmoment	⌚ max. 0,4 Nm
Abmantelllänge	33 mm PE 7 mm voreilend
Schutzart	IP 20

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht

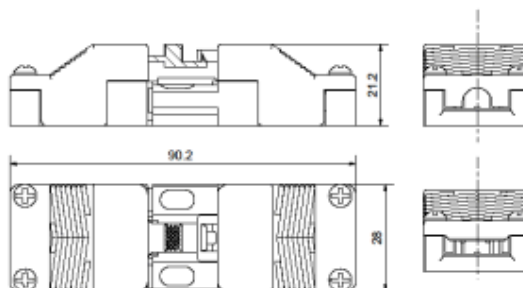

Bestellinformation

Varianten

AC 166-1/6 ZEL 6-polige Zugentlastungen für GST/3 und GBU/3

Zubehör

AC 166 GST/3 und GBU/3	3-polige Stecker und Buchsen
AC 166 GKU	3-polige Zwischenkupplung
AC 166 VKE und VKH	3-polige Kappen zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse
AC 166 VSE, VSF, VSL	Verriegelungen

Artikel	Bestellnummer	VPE	Beschreibung
AC 166-1/3 ZEL R weiß	166053	200	ohne Verrastung
AC 166-1/3 ZEL R schwarz	166063	200	ohne Verrastung
AC 166-1/3 ZEL RH weiß	166053H	200	mit Rasthaken für Steckerteil
AC 166-1/3 ZEL RH schwarz	166063H	200	mit Rasthaken für Steckerteil
AC 166-1/3 ZEL RO weiß	166053O	200	mit Rastöse für Buchsenteil
AC 166-1/3 ZEL RO schwarz	166063O	200	mit Rastöse für Buchsenteil
AC 166-1/3 ZEL RV weiß	166053V	200	für Verriegelungshaken
AC 166-1/3 ZEL RV schwarz	166063V	200	für Verriegelungshaken
AC 166-1/3 ZEL F weiß	166153	200	ohne Verrastung
AC 166-1/3 ZEL F schwarz	166163	200	ohne Verrastung
AC 166-1/3 ZEL FH weiß	166153H	200	mit Rasthaken für Steckerteil
AC 166-1/3 ZEL FH schwarz	166163H	200	mit Rasthaken für Steckerteil
AC 166-1/3 ZEL FO weiß	166153O	200	mit Rastöse für Buchsenteil
AC 166-1/3 ZEL FO schwarz	166163O	200	mit Rastöse für Buchsenteil
AC 166-1/3 ZEL FV weiß	166153V	200	für Verriegelungshaken
AC 166-1/3 ZEL FV schwarz	166163V	200	für Verriegelungshaken