


Elektrischer Seilhebezug Art. 60380

200/400 kg, 18 m

Technisches Merkblatt

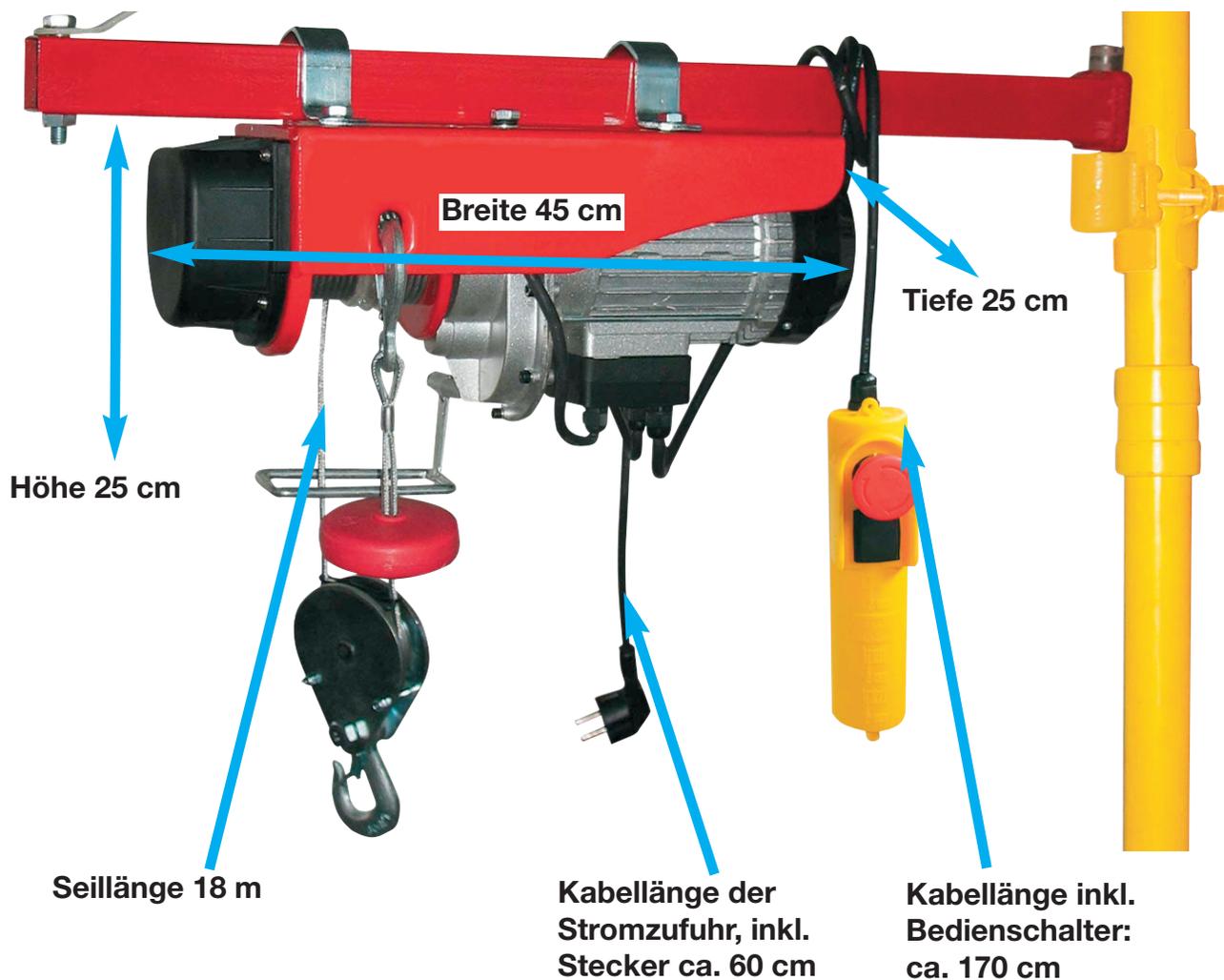

Für alle Hubarbeiten in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt. Einfache Inbetriebnahme an unterschiedlichen Standorten möglich, Anbringung z.B. an einem Rundrohr mit Klemmschellen. Bedienung über Totmannschalter sorgt für sicheres Arbeiten · Bedienschalter ist Schutzklasse II (schutzisoliert), IP 54, · Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage · Sofortige Bremswirkung bei Stromausfall · Langzeit-Getriebe mit langer Lebensdauer des Antriebs · Drallarmes Stahlseil vermindert Verdrehen der Last beim Anheben · Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche · Der Motor mit Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors · Umlenkrolle mit Lasthaken · Befestigung mit zwei stabilen Doppelschellen.

Techn. Daten: 200/400 kg, 18 m Seil (3,6 mm Durchmesser), 780 W, 4,3 A, 230 V.

Maße: HxBxT = ca. 25x45x26 cm

Kabellänge inkl. Bedienschalter: ca. 170 cm

Kabellänge der Stromzufuhr, inkl. Stecker ca. 60 cm.