

D-SUB ABSCHIRMKAPPE

Metall-Ausführung – geschirmt – 9-50 polig –
für Gehäusegröße 1-5 – Rändelschraube – Fangschnur




RoHS compliant

BESCHREIBUNG

- Abschirmkappe zum Schutz vor EMI/RFI
- Material:
 - Gehäuse: Stahl, verzinkt
 - Fangschnur: Edelstahl
 - Rändelschraube: Stahl oder Edelstahl
- Montageart:
 - mit M3 oder 4-40 UNC Rändelschraube


BUCHSENLEISTE

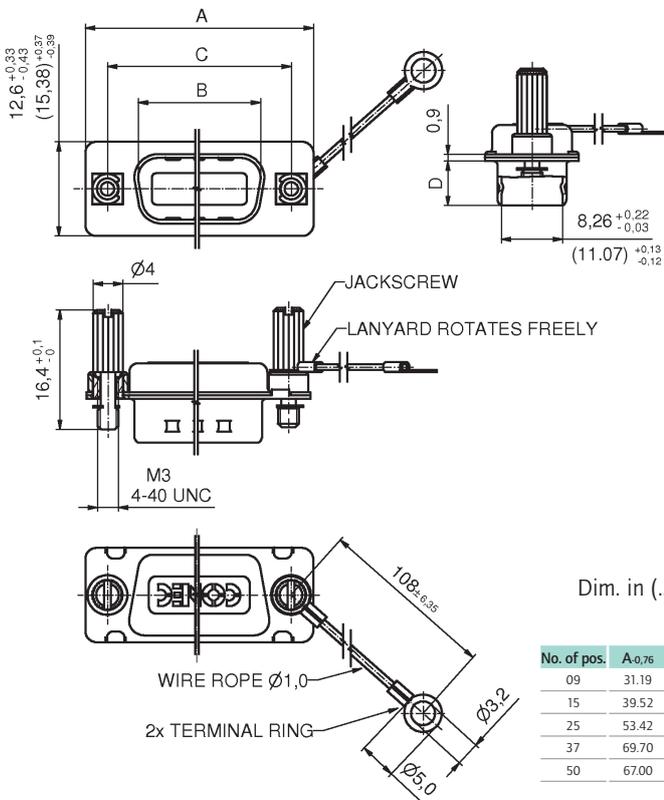

Dim. in (..) = 50-pol.

No. of pos.	A-0,76	B1-0,25	B2-0,25	C	D-0,3
09	31.19	16.79	16.46	25.00	6.12
15	39.52	25.12	24.79	33.30	6.12
25	53.42	38.84	38.50	47.04	5.99
37	69.70	55.30	54.96	63.50	5.99
50	67.00	52.81	52.50	61.11	6.12

STIFBLEISTE

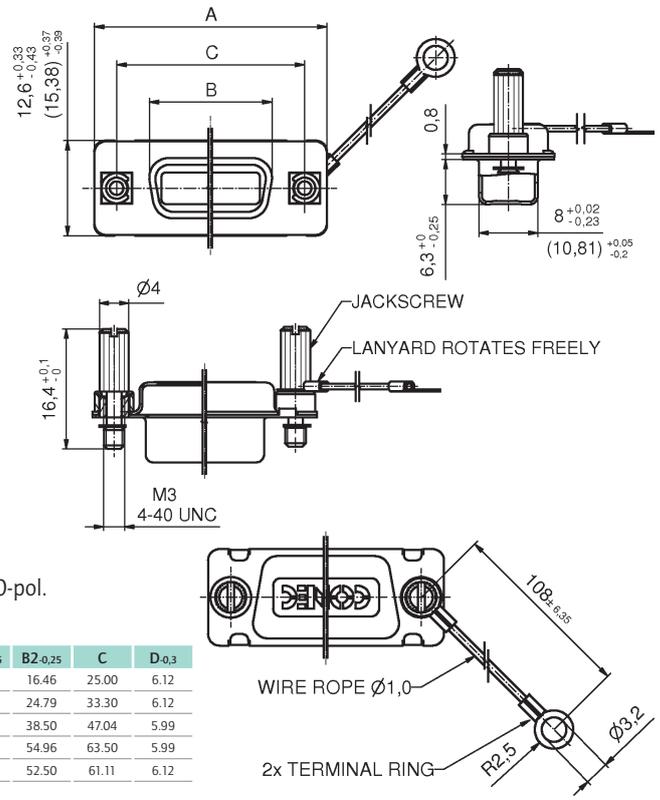

BESTELLDATEN

ABSCHIRMKAPPE FÜR BUCHSENLEISTE

Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000790
15	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000800
25	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000810
37	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000820
50	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000830
09	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000840
15	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000850
25	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000860
37	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000870
50	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000890
09	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000230
15	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000240
25	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000250
37	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000260
50	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000270
09	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000280
15	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000290
25	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000300
37	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000310
50	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000320

ABSCHIRMKAPPE FÜR STIFBLEISTE

Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000900
15	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000910
25	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000920
37	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000930
50	Metall; Rändelschraube Stahl M3 mit Fangschnur	16-000940
09	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000950
15	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000960
25	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000970
37	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000980
50	Metall; Rändelschraube Stahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000990
09	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000330
15	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000340
25	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000350
37	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000360
50	Metall; Rändelschraube Edelstahl M3 mit Fangschnur	16-000370
09	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000380
15	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000390
25	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000400
37	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000410
50	Metall; Rändelschraube Edelstahl 4-40 UNC mit Fangschnur	16-000420